

Linear ball bearings + shaft

Possible combinations

Closed linear ball bearing:



Part n° KH
(vol. 1 p.560)



Part n° KBSuu
(vol. 1 p.564)



Part n° KKB
(web)



Part n° LBE
(vol. 1 p.559)



Part n° TKuu
(vol. 1 p.565)



Part n° KKP
(web)




Part n° KBww,
KBSww
(vol. 1 p.562)



Part n° RJJM,
RJUM
(web)



Part n° KBuu
(vol. 1 p.563)

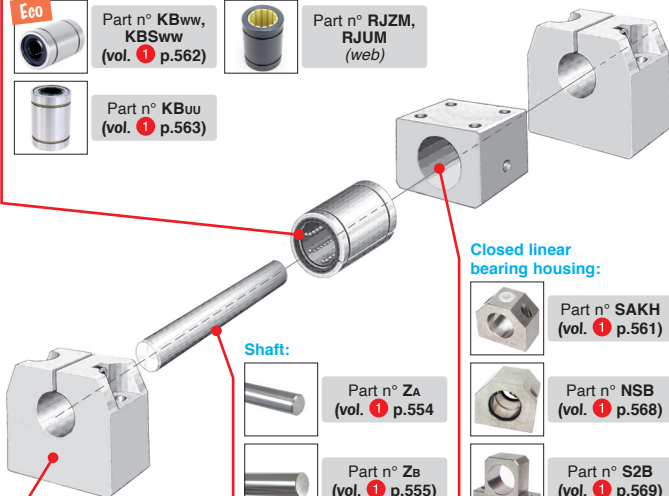

Closed linear bearing housing:



Part n° SAKH
(vol. 1 p.561)



Part n° NSB
(vol. 1 p.568)



Part n° S2B
(vol. 1 p.569)



Part n° RJJM05,
RJJM06
(web)



Part n° BPQ
(vol. 1 p.572)

Shaft end supports:



Part n° FGWA
(vol. 1 p.558)



Part n° SFWR
(vol. 1 p.557)

Shaft:



Part n° Za
(vol. 1 p.554)



Part n° Zb
(vol. 1 p.555)



Part n° AWMP
(vol. 1 p.553)



Part n° ZA-M/M
(vol. 1 p.556)

Manicotto a sfere + albero

Combinazioni possibili

