


Cinghia di posizionamento AT



Passo Poliuretano rinforzato con acciaio AT5

- Passo metrico di 2^a generazione
- Trasmette una coppia più importante
- Passo 5mm
- T° d'utilizzo: da -30°C a +80°C
- Velocità max 40m/s
- Rendimento fino al 98%
- Alta resistenza a oli
- Silenziosità
- Ridotto allungamento

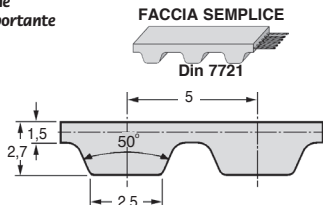

Info.

- Per ordinare, aggiungere la larghezza al codice
ex.: AT5/225/10

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-7%	Su richiesta

Codice	Lunghezza	N. di denti	Prezzo unit. da 1 a 5 per un larghezza di		
			10mm	16mm	25mm
AT5/225	225	45	20,13 €	29,98 €	41,00 €
AT5/255	255	51	20,64 €	30,34 €	41,28 €
AT5/280	280	56	20,89 €	30,57 €	41,64 €
AT5/300	300	60	21,14 €	30,76 €	41,90 €
AT5/330	330	66	21,25 €	31,15 €	42,67 €
AT5/340	340	68	21,28 €	31,32 €	42,67 €
AT5/375	375	75	21,68 €	31,85 €	43,61 €
AT5/390	390	78	21,79 €	32,20 €	44,05 €
AT5/420	420	84	22,13 €	32,63 €	44,69 €
AT5/450	450	90	22,52 €	33,48 €	45,44 €
AT5/455	455	91	22,60 €	33,63 €	45,74 €
AT5/500	500	100	23,75 €	35,46 €	49,18 €
AT5/525	525	105	24,87 €	37,47 €	52,06 €
AT5/545	545	109	25,60 €	38,92 €	54,45 €
AT5/600	600	120	27,44 €	41,90 €	58,28 €
AT5/610	610	122	27,85 €	42,36 €	59,24 €
AT5/660	660	132	28,60 €	43,61 €	61,13 €
AT5/710	710	142	29,98 €	45,44 €	63,55 €
AT5/720	720	144	30,23 €	45,74 €	64,04 €
AT5/750	750	150	30,57 €	46,73 €	64,97 €
AT5/780	780	156	31,51 €	48,21 €	67,36 €
AT5/825	825	165	32,51 €	50,13 €	69,77 €
AT5/860	860	172	33,28 €	51,58 €	72,20 €
AT5/975	975	195	36,11 €	56,37 €	79,40 €
AT5/1050	1050	210	38,71 €	60,21 €	84,59 €
AT5/1125	1125	225	40,24 €	63,03 €	89,38 €
AT5/1500	1500	300	48,21 €	76,96 €	110,96 €
AT5/2000	2000	400	67,36 €	104,26 €	147,36 €

Dimensioni in mm