
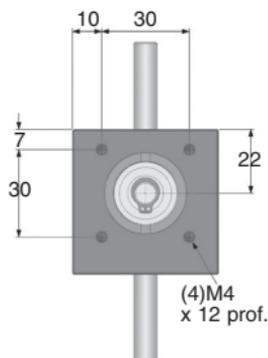
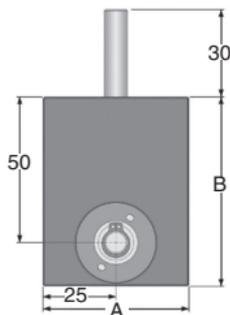
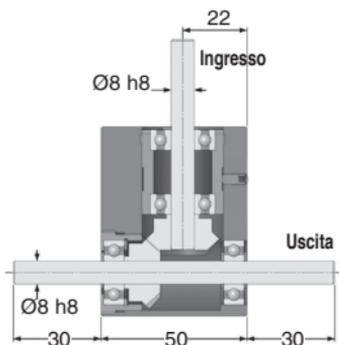


- **Rapporti da 1:1 a 4:1**
- Gioco ridotto in uscita  $\leq 45'$  (0,75°)
- Velocità massima in entrata: 2000 g/min
- Materiali:  
Corpo: alluminio anodizzato  
Ingresso e uscita: acciaio non temprato
- Massa: 0,56 kg

### Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente

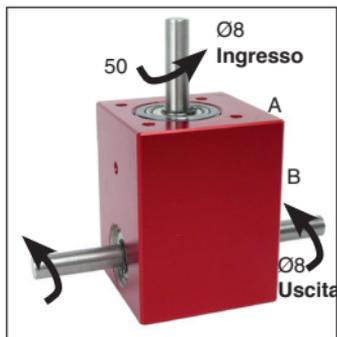

### COPPIA IN USCITA (NM : VALORI INDICATIVI)

Rapporti	1:1	2:1	3:1	4:1	
VELOCITÀ	2000	0,40	0,20	0,50	0,80
IN	1000	0,50	0,30	0,50	0,90
INGRESSO	500	0,50	0,30	0,60	1,10
(g/min)	200	0,60	0,40	0,70	1,30
	100	0,70	0,40	0,80	1,40
	50	0,80	0,40	0,90	1,60
	10	1,00	0,60	1,20	2,00

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc. Prezzo	-15%	Su richiesta	

Codice	Rapporto	Rendimento per 1000g/min	Velocità massima in ingresso (g/min)	Velocità massima in uscita (g/min)	A	B	Modulo	Stock*	Prezzo unit
BL8-1	1:1	88%	2000	2000	50	65	0,8	-	276,02 €
BL8-2	2:1	88%	2000	1000	50	65	0,8	-	276,02 €
BL8-3	3:1	88%	2000	666	50	75	0,8	✓	276,02 €
BL8-4	4:1	88%	2000	500	60	80	0,8	-	276,02 €
BL8-XH	1:1 - 4:1	<b>Con ingranaggi temprati = coppia in uscita x 2</b>			-	-	-	-	Su richiesta

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm