



Motore AC asincrono 0,18 a 0,55kW

Coppia fino a 3,81Nm

CHT71


- Motore alternativo asincrono trifase
- Motore a 4 poli
- Frequenza 50Hz
- Flangia B14
- Classe di isolamento F
- Protezione IP55
- Cuscinetti: sfere
- 2 sensi di rotazione
- Rotore gabbia di scoiattolo

Accessori

- Scheda TEL-ATV11/370
- Riduttore CHM

Opzione

- Motore con flangia B5

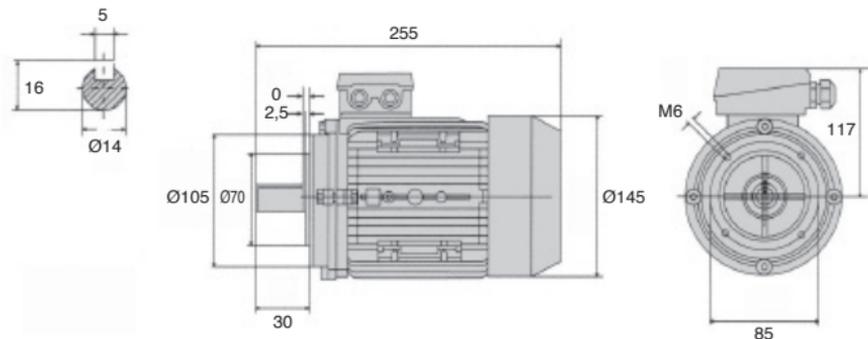

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-7%	Su richiesta

Riferimenti	Potenza (kW)	Tensione (V)	Corrente a 400V (A)	Coppia (Nm)	Resa	Fattore cos	Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5
CHT71A4-B14	0,25	230/400	0,84	1,77	60%	0,72	5,6	117,75 €
CHT71B4-B14	0,37	230/400	1,12	2,58	65%	0,74	6,2	131,18 €
CHT71C4-B14	0,55	230/400	1,61	3,81	66%	0,75	7,0	148,74 €

Dimensioni in mm