



Riduttore ad alberi paralleli

Coppia fino a 83Nm

FF30





- Resa eccellente
- Rapporti da 2:1 a 7:1
- Gioco in uscita $\leq 30'$ ($0,5^\circ$)
- Velocità max : 2000 g/min
- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato
Ingresso e uscita: acciaio non temprato

- Massa: 5,5 kg

Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente

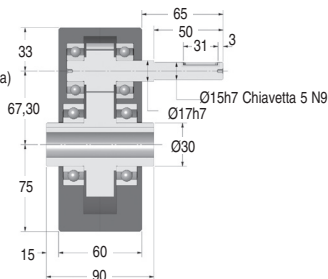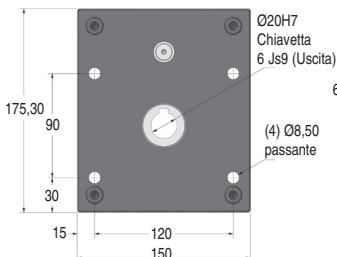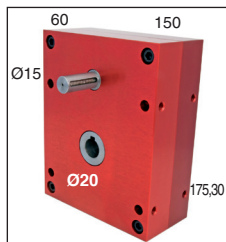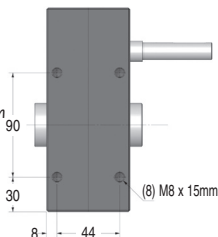

COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	2:1	3:1	4:1	5:1	6:1	7:1
2000	33,20	29,10	25,20	24,30	23,90	21,50
1000	39,10	34,40	29,80	28,70	27,30	25,10
VELOCITÀ IN	500	45,20	39,70	34,40	33,10	31,60
200	54,30	47,60	41,30	39,70	38,20	34,00
INGRESSO	100	60,40	52,90	45,90	44,20	43,40
(g/min)	50	69,00	60,08	43,00	50,80	49,30
10	83,00	72,70	63,00	60,70	59,20	54,40

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -15%	Su richiesta	

Codice	Rapporto	Velocità massima in ingresso (g/min)	Velocità massima in uscita (g/min)	Rendimento per 1000 g/min	Stock*	Prezzo unit
FF30-2	2:1	2000	1000	93%	-	832,96 €
FF30-3	3:1	2000	666	93%	-	832,96 €
FF30-4	4:1	2000	500	93%	✓	832,96 €
FF30-5	5:1	2000	400	93%	-	832,96 €
FF30-6	6:1	2000	333	93%	-	832,96 €
FF30-7	7:1	2000	285	93%	✓	832,96 €
FF30-XH	2:1 - 7:1	(Con ingranaggi temprati = coppia x 2)		-	-	1 297,89 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm