Chiusura a leva rigida regolabile Acc Inx



SRG20 Corsa regolabile da 77,3mm a 83mm

- Chiusura a leva reaolabile con riscontro


- Comprende una chiusura a leva
- e una piastrina di riscontro
- Materiali:

Acciaio zincato inox 304 grezzo

Utilizzo

- Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale
- Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro
- Corsa regolabile girando l'anello



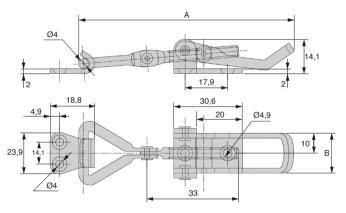

SCONTI PER QUANTITÀ

Qta	1+	10+	20+	50+		
Sc.	Prezzo	-3%	-5%	Su richiesta		
	M	2000		Drozzo unit		

Codice	Α	В	Materiale	Finitura	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
SRG20-77-83	da 77,3 a 83	20	Acciaio	Zincata	46	V	7,43 €
SRG20-77-83/SS	da 77,3 a 83	20	Inox 304	Grezza	46	V	11,96 €

^{*}Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm





Acc linx see Chiusura a leva <mark>rigida</mark> regolabile

Corsa regolabile da 96mm a 121,7mm SRG25

- Chiusura a leva reaolabile con riscontro


- Comprende una chiusura a leva
- e una piastrina di riscontro
- Materiali:

Acciaio zincato inox 304 arezzo

Utilizzo

- Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale
- Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro
- Corsa regolabile girando l'anello



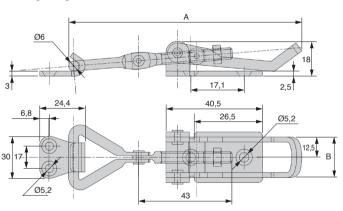

SCONTI PER QUANTITÀ

				Sc. P	rezzo -3%	-5%	Bu richiesta
Codice	А	В	Materiale	Finitura	Massa (g)	Stock	Prezzo unit. da 1 a 9
SRG25-96-121	da 96 a 121,7	25	Acciaio	Zincata	90	~	8,72 €
SRG25-96-121/SS	da 96 a 121 7	25	Inov 304	Grazza	an	- /	10.26 €







Chiusura a leva rigida regolabile Acc Inx



SRG40 Corsa regolabile da 117,4mm a 128mm

- Chiusura a leva reaolabile con riscontro


- Comprende una chiusura a leva e una piastrina di riscontro
- Materiali:

Acciaio zincato inox 304 grezzo

Utilizzo

- Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale
- Abbassare la leva dono aver
- aaaanciato il riscontro
- Corsa regolabile girando l'anello



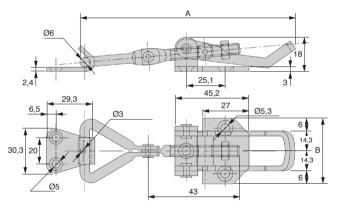

SCONTI PER QUANTITÀ

	1+			
Sc.	Prezzo	-3%	-5%	Su richiesta

Codice	Α	В	Materiale	Finitura	Massa (g)	Stock*	da 1 a 9
SRG40-117-128	da 117,4 a 128	40,6	Acciaio	Zincata	130	V	9,98 €
SRG40-117-128/SS	da 117,4 a 128	40,6	Inox 304	Grezza	130	V	27,09 €











Acc[mx🗫 Chiusura a leva <mark>rigida </mark>regolabile

Corsa regolabile da 78mm a 90mm

SRG52

- Chiusura a leva reaolabile con riscontro


- Comprende una chiusura a leva e una piastrina di riscontro
- Materiali:

Acciaio zincato inox 304 grezzo

Utilizzo

- Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale
- Abbassare la leva dono aver agganciato il riscontro
- Corsa regolabile girando l'anello



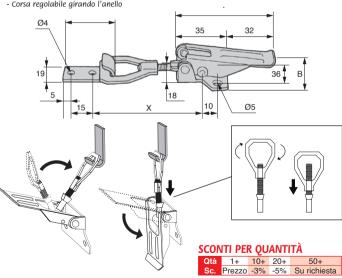

Codice	Х	A	В	Materiale	Finitura	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
SRG52-78-90	da 78 a 90	67	52	Acciaio	Zincata	100	~	17,11 €
SRG52-78-90/SS	da 78 a 90	67	52	Inox 304	Grezza	100	V	33,04 €



Chiusura a leva rigida regolabile Acc Inx



Corsa regolabile da 82mm a 92mm SVG26


- Chiusura a leva regolabile con riscontro

- Comprende una chiusura a leva e una piastrina di riscontro
- Materiali:
- Acciaio zincato inox 304 arezzo

Utilizzo

- Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale
- Abbassare la leva dono aver aaaanciato il riscontro
- Corsa regolabile girando l'anello



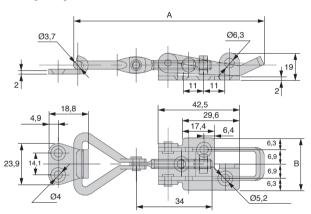

SCONTI PER QUANTITÀ

				Sc.	Prezzo -3%	-5%	Su richiesta
Codice	А	В	Materiale	Finitura	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
SVG26-82-92	da 82 a 92	26,4	Acciaio	Zincata	48	V	8,39 €
SVG26-82-92/SS	da 82 a 92	26,4	Inox 304	Grezza	48	V	12,81 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm





50+



Acclinx see Chiusura a leva rigida regolabile

SVG32

Corsa regolabile da 106,7mm a 121,4mm


- Chiusura a leva reaolabile con riscontro
- Comprende una chiusura a leva e una piastrina di riscontro
- Materiali:

Acciaio zincato inox 304 grezzo

Utilizzo

- Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale
- Abbassare la leva dono aver agganciato il riscontro
- Corsa regolabile girando l'anello



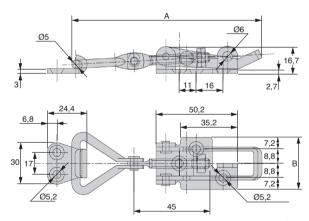

SCONTI PER QUANTITÀ

				Great I		101	201	001
				Sc.	Prezzo	-3%	-5%	Su richiesta
						Massa	0	Prezzo unit.
Codice	Α	В	Materiale	Fini	tura	(g)	Stoc	da 1 a 9
SVG32-106-121	da 106,7 a 121,4	32	Acciaio	Zind	cata	102	~	8,56 €
SVG32-106-121/SS	da 106,7 a 121,4	32	Inox 304	Gre	zza	102	~	20,14 €







Chiusura a leva rigida regolabile Acclux



SVG39


Corsa regolabile da 118mm a 130.5mm

- Chiusura a leva reaolabile con riscontro

- Materiali: Acciaio zincato inox 304 grezzo

- Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale
- Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro
- Corsa regolabile airando l'anello



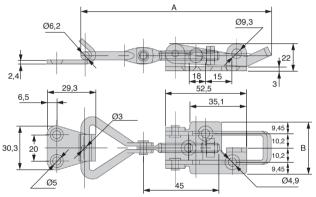

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-3%	-5%	Su richiesta

Codice	A	В	Materiale	Finitura	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
SVG39-118-130	da 118 a 130,5	39,3	Acciaio	Zincata	124	V	12,67 €
SVG39-118-130/SS	da 118 a 130,5	39,3	Inox 304	Grezza	124	V	25,99 €









Acclinx Chiusura a leva rigida regolabile

Corsa regolabile da 174mm a 190mm

SVG50




- Materiali: Acciaio zincato inox 304 arezzo

Utilizzo

- Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale
- Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro
- Corsa reaolabile airando l'anello



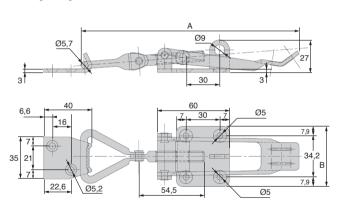

SCONTI PER OUANTITÀ

				Sc. Prezz	o -3%	-5%	Su richiesta
					Massa		Prezzo unit.
Codice	A	В	Materiale	Finitura	(g)	Stock*	da 1 a 9
SVG50-174-190	da 174 a 190	50	Acciaio	Zincata	236	V	18,41 €
SVG50-174-190/SS	da 174 a 190	50	Inox 304	Grezza	236	V	49,78 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm





50+

Chiusura a leva in gomma con aggancio

Bloccabile **GFC**

- Chiusura tramite aggancio

 
- Fornita con aaaancio
- Materiali:

Chiusura in elastomero nero Aggancio in inox

Vantaaai


- Meccanismo interno: una volta chiusa. la piastrina di riscontro non sporge
- Utilizzo all'esterno






Versione piccola

  NUOVO! Chiuso 31.8±3









SCONTI PER OLIANTITÀ

JCOI	411 F L	ĸγι	וצוחל	III A	
Qtà	1+	10+	20+	50+	100+
Sc.	Prezzo	-3%	-5%	-10%	Su richiesta

Codici	Materiale	Finitura	А	В	С	Massa (q)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 9
Versione piccola								
GEC-96	elastomero	nero	96,5	29,0	20,0	36	V	23,05 €
Versione grande								
GEC-151	elastomero	nero	151	45,7	29,5	130	~	32,53 €

^{*}Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



Tirante chiusura in gomma

Chiusura facile

ACM-TRI

- Chiusura manuale ad aggancio con impugnatura flessibile
- Copialia fornita
- Materiale:

Gomma nera 65/70 shore

Vantaaai

- Grande flessibilità di utilizzo


- Venduto a multipli, conttataci

Accessori

- Vedere aggancio ACM-AZ-32 e ACM-BZ-32 e base ACM-DZ-23 (vol. 1 p.108-p.109)





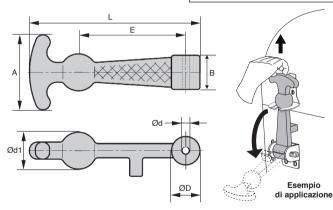

SCONTI PER OLIANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+	
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richies	

E										Prezzo unit.
Codici	L	A riposo	In tensione	Α	В	ØD	Ød1	Ød	Stock*	Da 1 a 50
ACM-TRI-120	120	74	77+/-2	54	25	19	25	4	~	6.97 €



Aggancio per tirante chiusura in gomma

Chiusura facile ACM-AZ ACM-B7

 
- Materiale

Acciaio zincato


- Per tirante in aomma ACM-TRI-120 (vol. 10 p.107)



 
 Venduto a multipli, contattaci





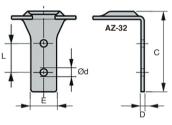







SCONTI PER QUANTITÀ

51+ 101+ Prezzo -10% -15% Su richiesta

Codice	Α	В	С	D	Е	Ød	F	G	L		Prezzo unit. Da 1 a 50
ACM-AZ-32	32	40	50	2	16	4	15	18	18	~	2,51 €
ACM-BZ-32	32	38	44	2	16	4	15	18	18	~	2,51 €

^{*}Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Accesse Base per tirante chiusura in gomma

Chiusura facile

ACM-DZ

- Materiale:


Acciaio zincato

- Consente di fissare il tirante in gomma ACM-TRI-120 (vol. 10 p.107)



- Venduto a multipli, conttataci



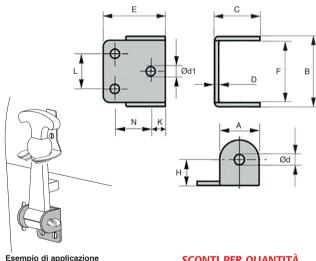

SCONTI PER QUANTITÀ 51+ 101+

Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiest
			-	Prezzo u

Codici Ød Ød1 ACM-DZ-23 19 34 22 30 12 18

