

# Vite a ricircolo di sfere al metro

## KGS

## Vite a sfere rullata Classe 7

- Vite a sfere rullata
- In acciaio Cf 53 o Cf60 temprato per induzione 60±2 HRC e lucidato
- Classe di precisione 7 (50µm/300mm)

### Opzioni

- Lavorazioni in base alle specifiche del cliente
- Vite a lunghezza
- Altri diametri: fino a 80mm


### Accessori

- Vedere dado GBS



Dado GBS

Vite KGS

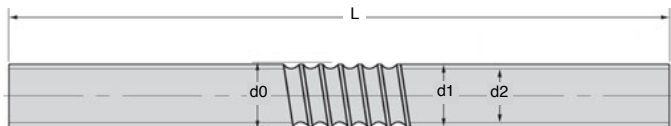

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	6+	11+
Sc.	Prezzo	-7%	-13%	Su richiesta

Codice	Per vite Ø	Avanzamento per giro (mm)	Vite non lavorata		L (mm)	L max. (mm)	Stock*	Prezzo unit.
			d1	d2				
KGS1605-1000TR7	16	5	15,5	12,9	1000	5600	✓	86,60 €
KGS2005-1000TR7	20	5	19,5	16,9	1000	5600	✓	116,20 €
KGS2505-1000TR7	25	5	24,5	21,9	1000	5600	✓	156,00 €
KGS3205-1000TR7	32	5	31,5	28,9	1000	5600	✓	218,51 €
KGS3210-1000TR7	32	10	31,5	28,9	1000	5600	-	219,43 €
KGS4005-1000TR7	40	5	39,5	36,9	1000	5600	✓	308,42 €
KGS4010-1000TR7	40	10	39,5	34,1	1000	5600	-	289,85 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm