

Riduttore a ruota e vite senza fine

P15


Coppia fino a 5 Nm

- **Rapporti da 6:1 a 80:1**
- Gioco in uscita $\leq 0^{\circ}30'$
- Velocità massima in entrata: 3000 g/min
- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato
 Ingresso: acciaio non temprato
 Uscita: bronzo
 Coperchio: inox

- Massa: 0,15 kg

Grandi rapporti di riduzione

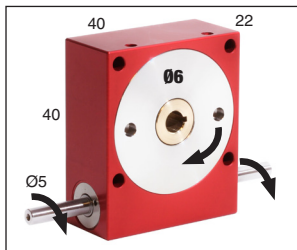


Opzioni

- Modifiche in base alle specifiche del cliente

Accessori

- Alberi in uscita **P20-X e P20-DX**

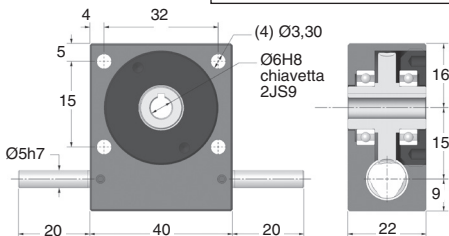

COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	6,66:1	8:1	10:1	13,33:1	20:1	40:1	80:1
3000	1,05	1,13	1,20	1,28	1,43	1,58	0,94
2000	1,28	1,28	1,35	1,35	1,58	1,80	1,07
1000	1,58	1,73	1,73	1,88	2,03	2,18	1,28
VELOCITÀ IN	500	2,03	2,03	2,10	2,18	2,40	2,63
INGRESSO (g/min)	200	2,55	2,63	2,63	2,78	2,93	3,08
100	2,93	2,93	3,08	3,15	3,23	3,38	1,91
50	3,30	3,38	3,38	3,45	3,53	3,60	2,04
10	3,60	3,60	3,68	3,68	3,75	3,75	2,04

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+	6+
Sc. Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta	

Codice	Rapporto	Rendimento per 1000 g/min	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m ²)	Irreversibilità	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 2
P15-6	6,66:1	86%	1,79x10 ⁻⁷	NO	✓	290,90 €
P15-8	8:1	85%	1,73x10 ⁻⁷	NO	✓	290,90 €
P15-10	10:1	84%	1,68x10 ⁻⁷	NO	✓	290,90 €
P15-13	13,33:1	78%	1,65x10 ⁻⁷	NO	-	290,90 €
P15-20	20:1	71%	1,62x10 ⁻⁷	NO	-	290,90 €
P15-40	40:1	60%	1,61x10 ⁻⁷	NO	✓	290,90 €
P15-80	80:1	32%	1,60x10 ⁻⁷	NO	-	290,90 €
P15-A	Gioco ridotto in uscita $\leq 0^{\circ}8'$					Su richiesta
P15-AR	Gioco ridotto in uscita $\leq 0^{\circ}4'$					Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm