

Riduttore a ruota e vite senza fine

P30

Coppia fino a 8,8Nm

- Rapporti da 5:1 a 120:1
- Gioco in uscita $\leq 0^{\circ}30'$
- Velocità massima in entrata: 3000 g/min
- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato


Ingresso: acciaio non temprato

Uscita: bronzo

Coperchio: inox

- Massa: 0,48 kg

Grandi rapporti di riduzione

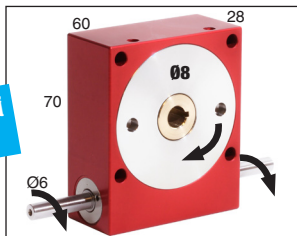


Opzioni

- Modifiche in base alle specifiche del cliente

Accessori

- Alberi in uscita P-X e P-DX

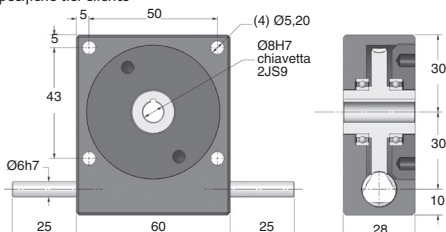

COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	10:1	12:1	15:1	20:1	30:1	60:1	120:1
3000	2,50	2,50	2,60	2,70	3,00	3,50	3,40
2000	2,80	2,90	3,00	3,20	3,60	4,10	3,70
1000	3,50	3,70	4,00	4,20	4,50	5,00	4,60
VELOCITÀ 500	4,60	4,70	4,90	5,10	5,30	5,80	5,40
IN INGRESSO 200	5,40	5,60	5,70	5,90	6,20	6,60	6,40
100	6,00	6,00	6,50	6,50	7,00	7,50	6,70
(g/min) 50	7,50	7,80	8,00	8,30	8,30	8,60	6,70
10	8,00	8,00	8,30	8,50	8,50	8,80	6,70

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+	6+
Sc. Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta	

Codice	Rapporto	Rendimento per 1000 g/min	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m ²)	Irreversibilità	Stock*	Prezzo unit da 1 a 2
P30-10	10:1	90%	8,43 x 10 ⁻⁷	NO	✓	402,23 €
P30-12	12:1	88%	7,55 x 10 ⁻⁷	NO	-	402,23 €
P30-15	15:1	86%	6,92 x 10 ⁻⁷	NO	-	402,23 €
P30-20	20:1	84%	6,43 x 10 ⁻⁷	NO	-	402,23 €
P30-30	30:1	78%	6,08 x 10 ⁻⁷	NO	✓	402,23 €
P30-60	60:1	70%	5,87 x 10 ⁻⁷	SI	✓	402,23 €
P30-120	120:1	40%	5,72 x 10 ⁻⁷	SI	✓	402,23 €
P30-SP	5:1-120:1	Rapporti speciali da 5:1 a 120:1 o dentatura a sinistra		-	-	Su richiesta
P30-A		Gioco ridotto in uscita $\leq 0^{\circ}8'$		-	-	Su richiesta
P30-AR		Gioco ridotto in uscita $\leq 0^{\circ}4'$		-	-	Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm