

Riduttore a ruota e vite senza fine

P40


Coppia fino a 18Nm

- Rapporti da 5:1 a 120:1
- Gioco in uscita $\leq 0^{\circ}30'$
- Velocità massima in entrata: 3000 g/min
- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato
Ingresso: acciaio non temprato
Uscita: bronzo
Coperchio: inox

- Massa: 0,92 kg

Grandi rapporti di riduzione


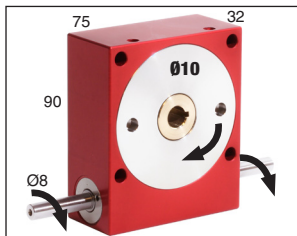


Opzioni

- Modifiche in base alle specifiche del cliente

Accessori

- Alberi in uscita P-X e P-DX

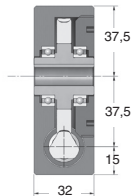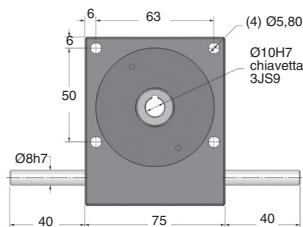

COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	10:1	12:1	15:1	20:1	30:1	60:1	120:1
3000	5,00	5,20	5,40	5,60	6,40	7,20	6,50
2000	5,50	5,80	6,20	6,60	7,30	8,00	7,20
1000	7,10	7,50	8,00	8,20	9,00	10,00	8,70
500	8,90	9,10	9,60	10,00	10,50	11,40	10,20
IN INGRESSO 200	11,60	11,90	12,30	12,50	13,50	14,20	11,70
100	13,40	13,60	14,10	14,60	15,30	16,00	12,30
(g/min) 50	15,10	15,50	16,20	16,40	17,30	17,60	12,30
10	17,60	17,60	17,60	17,70	17,80	18,00	12,30

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+	6+
Sc. Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta	

Codice	Rapporto	Rendimento per 1000 g/min	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m ²)	Irreversibilità	Stock*	Prezzo unit da 1 a 2
P40-10	10:1	89%	2,94 x 10 ⁻⁶	NO	✓	545,19 €
P40-12	12:1	87%	2,69 x 10 ⁻⁶	NO	-	545,19 €
P40-15	15:1	85%	2,49 x 10 ⁻⁶	NO	-	545,19 €
P40-20	20:1	83%	2,33 x 10 ⁻⁶	NO	✓	545,19 €
P40-30	30:1	76%	2,22 x 10 ⁻⁶	NO	-	545,19 €
P40-60	60:1	65%	2,15 x 10 ⁻⁶	SI	✓	545,19 €
P40-120	120:1	41%	2,10 x 10 ⁻⁶	SI	-	545,19 €
P40-SP	5:1-120:1	Rapporti speciali da 5:1 a 120:1 o dentatura a sinistra		-	-	Su richiesta
P40-A		Gioco ridotto in uscita $\leq 0^{\circ}8'$		-	-	Su richiesta
P40-AR		Gioco ridotto in uscita $\leq 0^{\circ}4'$		-	-	Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm