

Riduttore a ruota e vite senza fine

P55

Coppia fino a 57Nm

- **Rapporti da 5:1 a 120:1**
- Gioco in uscita $\leq 0^{\circ}30'$
- Velocità massima in entrata: 3000 g/min
- Materiali:


Corpo: alluminio anodizzato
Ingresso: acciaio non temprato
Uscita: bronzo
Coperchio: inox

- Massa: 2,40 kg

Opzioni



- Modifiche in base alle specifiche del cliente

Grandi rapporti di riduzione

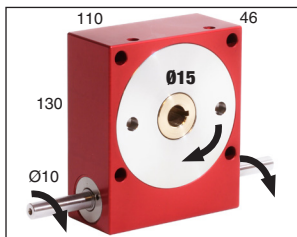

Accessori

- Alberi in uscita P-X e P-DX

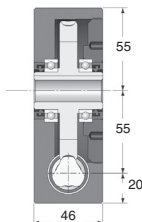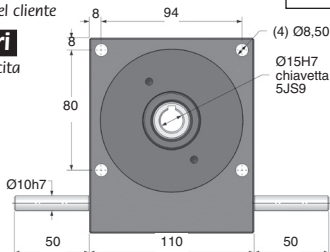

COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	10:1	12:1	15:1	20:1	30:1	60:1	120:1
3000	13,40	14,00	14,80	16,20	17,60	20,40	18,00
2000	16,20	16,90	18,30	19,10	20,40	23,90	20,00
1000	21,10	22,50	23,20	24,60	25,30	28,80	25,00
VELOCITÀ IN INGRESSO (g/min)	500	27,40	28,10	28,80	30,20	31,60	35,10
200	34,40	35,10	36,50	37,90	39,30	42,10	36,00
100	40,00	41,40	42,10	42,80	44,90	46,30	38,00
50	45,60	46,30	47,70	48,40	49,80	50,50	38,00
10	56,80	56,80	56,80	57,00	57,00	57,00	38,00

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc. Prezzo	-5%	Su richiesta	Su richiesta

Codice	Rapporto	Rendimento per 1000 g/min	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m ²)	Irreversibilità	Stock*	Prezzo unit da 1 a 2
P55-10	10:1	89%	1,35 x 10 ⁵	NO	-	778,66 €
P55-12	12:1	88%	1,13 x 10 ⁵	NO	-	778,66 €
P55-15	15:1	86%	9,81 x 10 ⁵	NO	-	778,66 €
P55-20	20:1	84%	8,63 x 10 ⁵	NO	-	778,66 €
P55-30	30:1	78%	7,79 x 10 ⁵	NO	-	778,66 €
P55-60	60:1	69%	7,23 x 10 ⁵	SI	✓	778,70 €
P55-120	120:1	47%	7,04 x 10 ⁵	SI	-	778,66 €
P55-SP	5:1-120:1	Rapporti speciali da 5:1 a 120:1 o dentatura a sinistra		-	-	Su richiesta
P55-A		Gioco ridotto in uscita $\leq 0^{\circ}8'$		-	-	Su richiesta
P55-AR		Gioco ridotto in uscita $\leq 0^{\circ}4'$		-	-	Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm