

Riduttore a ruota e vite senza fine

P60

Coppia fino a 118Nm

- Rapporti da 5:1 a 120:1
- Gioco in uscita $\leq 0^{\circ}30'$
- Velocità massima in entrata: 3000 g/min
- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato
Ingresso: acciaio non temprato
Uscita: bronzo
Coperchio: inox

- Massa: 4,10 kg



Opzioni

- Modifiche in base alle specifiche del cliente

Accessori

- Alberi in uscita P-X e P-DX

Grandi rapporti di riduzione

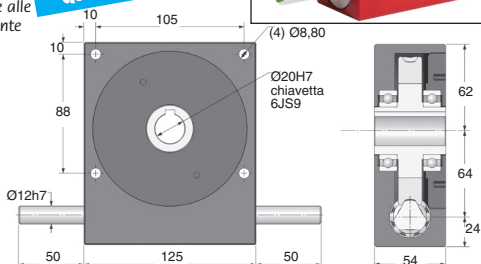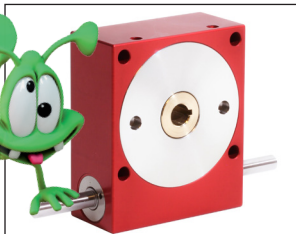

COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	10:1	12:1	15:1	20:1	30:1	60:1	120:1
3000	30	31	33	35	38	44	27
2000	33	36	39	41	44	50	32
1000	45	47	50	54	58	64	39
500	58	60	62	65	69	73	47
200	77	78	80	84	88	94	55
100	88	89	91	94	97	105	61
(g/min)	50	100	102	104	105	107	110
	10	113	114	115	116	116	118

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc. Prezzo	-5%	Su richiesta	

Codice	Rapporto	Rendimento per 1000 g/min	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m ²)	Irreversibilità	Stock*	Prezzo unit da 1 a 2
P60-10	10:1	90%	2,93 x 10 ⁻⁵	NO	✓	984,33 €
P60-12	12:1	89%	2,46 x 10 ⁻⁵	NO	-	984,40 €
P60-15	15:1	85%	2,08 x 10 ⁻⁵	NO	-	984,33 €
P60-20	20:1	85%	1,78 x 10 ⁻⁵	NO	-	984,33 €
P60-30	30:1	78%	1,57 x 10 ⁻⁵	NO	✓	984,33 €
P60-60	60:1	68%	1,44 x 10 ⁻⁵	SI	✓	984,33 €
P60-120	120:1	45%	9,54 x 10 ⁻⁶	SI	-	984,33 €
P60-SP	5:1-120:1	Rapporti speciali da 5:1 a 120:1 o dentatura a sinistra		-	-	Su richiesta
P60-A		Gioco ridotto in uscita $\leq 0^{\circ}8'$		-	-	Su richiesta
P60-AR		Gioco ridotto in uscita $\leq 0^{\circ}4'$		-	-	Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm