

Riduttore a ruota e vite senza fine

P70

Coppia fino a 164Nm

- Rapporti da 5:1 a 120:1
- Gioco in uscita $\leq 0^{\circ}30'$
- Velocità massima in entrata: 3000 g/min
- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato
Ingresso: acciaio non temprato
Uscita: bronzo
Coperchio: inox

- Massa: 6,40 kg




Opzioni

- Modifiche in base alle specifiche del cliente

Accessori

- Alberi in uscita P-X e P-DX

Grandi rapporti di riduzione

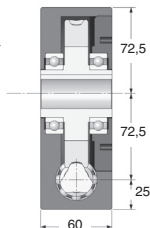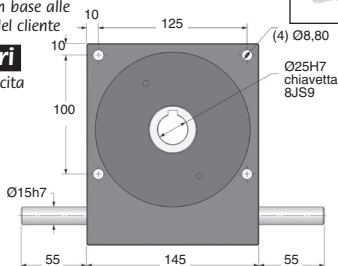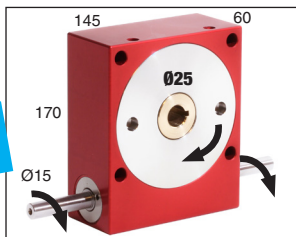

COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	10:1	12:1	15:1	20:1	30:1	60:1	120:1
3000	38	40	42	45	50	56	38
2000	47	49	53	55	61	69	46
1000	61	65	67	71	73	83	55
500	77	81	83	87	91	100	66
200	99	101	105	107	113	121	77
100	115	119	121	123	129	133	86
50	129	133	137	139	144	146	90
10	160	160	160	164	164	164	90

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc. Prezzo	-5%	-5%	Su richiesta

Codice	Rapporto	Rendimento per 1000 g/min	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m ²)	Irreversibilità	Stock*	Prezzo unit da 1 a 2
P70-10	10:1	90%	6,04 x 10 ⁻⁵	NO	-	1 093,06 €
P70-12	12:1	89%	5,03 x 10 ⁻⁵	NO	-	1 093,06 €
P70-15	15:1	86%	4,21 x 10 ⁻⁵	NO	✓	1 093,13 €
P70-20	20:1	85%	3,57 x 10 ⁻⁵	NO	-	1 093,13 €
P70-30	30:1	78%	3,11 x 10 ⁻⁵	NO	✓	1 093,06 €
P70-60	60:1	67%	2,84 x 10 ⁻⁵	SI	✓	1 093,06 €
P70-120	120:1	50%	2,48 x 10 ⁻⁵	SI	-	1 093,06 €
P70-SP	5:1-120:1	Rapporti speciali da 5:1 a 120:1 o dentatura a sinistra		-	-	Su richiesta
P70-A		Gioco ridotto in uscita $\leq 0^{\circ}8'$		-	-	Su richiesta
P70-AR		Gioco ridotto in uscita $\leq 0^{\circ}4'$		-	-	Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm