




Riduttore a ruota e vite senza fine

Coppia fino a 8,8Nm




PF30

- **Rapporti da 5:1 a 120:1**
- Gioco in uscita $\leq 0^{\circ}30'$
- Velocità max. in ingresso: 3000 g/min
- Materiali:
 Corpo: alluminio anodizzato
 Ingresso: acciaio non temprato
 Uscita: bronzo
 Coperchio: inox
- Flangia in ingresso non posizionata angolarmente
- Verificare l'adattamento al vostro motore
- Massa: 0,59 kg

Grandi rapporti di riduzione

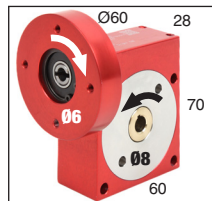

Dettaglio in ingresso

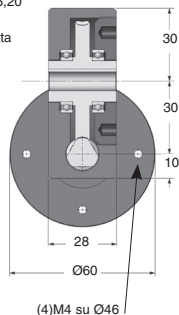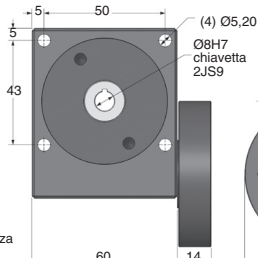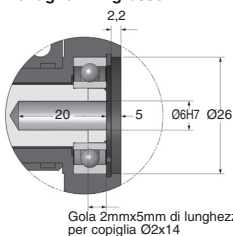

COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	10:1	12:1	15:1	20:1	30:1	60:1	120:1
3000	2,50	2,50	2,60	2,70	3,00	3,50	3,40
2000	2,80	2,90	3,00	3,20	3,60	4,10	3,70
1000	3,50	3,70	4,00	4,20	4,50	5,00	4,60
VELOCITÀ	500	4,60	4,70	4,90	5,10	5,30	5,40
IN INGRESSO	200	5,40	5,60	5,70	5,90	6,20	6,40
100	6,00	6,00	6,50	6,50	7,00	7,50	6,70
(g/min)	50	7,50	7,80	8,00	8,30	8,30	8,60
10	8,00	8,00	8,30	8,50	8,50	8,80	6,70

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+	6+
Sc. Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta	

Codice	Rapporto	Rendimento per 1000 g/min	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m ²)	Irreversibilità	Prezzo unit da 1 a 2
PF30-10	10:1	90%	1,00 x 10 ⁻⁶	NO	498,75 €
PF30-12	12:1	88%	9,25 x 10 ⁻⁷	NO	498,75 €
PF30-15	15:1	86%	8,62 x 10 ⁻⁷	NO	498,75 €
PF30-20	20:1	84%	8,13 x 10 ⁻⁷	NO	498,75 €
PF30-30	30:1	78%	7,88 x 10 ⁻⁷	NO	498,75 €
PF30-60	60:1	70%	7,67 x 10 ⁻⁷	SI	498,75 €
PF30-120	120:1	40%	7,42 x 10 ⁻⁷	SI	498,75 €
PF30-SP	5:1-120:1	Rapporti speciali da 5:1 a 120:1 o dentatura a sinistra			Su richiesta
PF30-A		Gioco ridotto in uscita $\leq 0^{\circ}8'$			Su richiesta
PF30-AR		Gioco ridotto in uscita $\leq 0^{\circ}4'$			Su richiesta

Dimensioni in mm