



Riduttore a ruota e vite senza fine

Coppia fino a 118Nm


PF60

- **Rapporti da 5:1 a 120:1**
- Gioco in uscita $\leq 0^{\circ}30'$
- Velocità max. in ingresso: 3000 g/min
- Materiali:




Corpo: alluminio anodizzato
 Ingresso: acciaio non temprato
 Uscita: bronzo
 Coperchio: inox

Grandi rapporti di riduzione

- Flangia in ingresso non posizionata angolarmente
- Verificare l'adattamento al vostro motore
- Massa: 5,10 kg

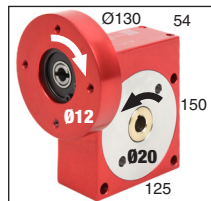

Dettaglio in ingresso

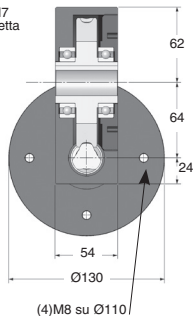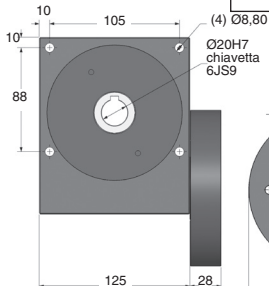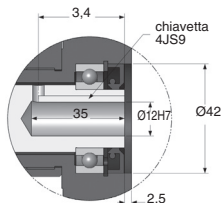

COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	10:1	12:1	15:1	20:1	30:1	60:1	120:1
3000	30	31	33	35	38	44	27
2000	33	36	39	41	44	50	32
1000	45	47	50	54	58	64	39
VELOCITÀ IN INGRESSO (g/min)	500	58	60	62	65	69	47
200	77	78	80	84	88	94	55
100	88	89	91	94	97	105	61
50	100	102	104	105	107	110	66
10	113	114	115	116	116	118	66

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc. Prezzo	-5%	-5%	Su richiesta

Codice	Rapporto	Rendimento per 1000 g/min	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m ²)	Irreversibilità	Prezzo unit da 1 a 2
PF60-10	10:1	90%	$3,80 \times 10^{-5}$	NO	1 091,14 €
PF60-12	12:1	89%	$3,68 \times 10^{-5}$	NO	1 091,14 €
PF60-15	15:1	85%	$3,14 \times 10^{-5}$	NO	1 091,14 €
PF60-20	20:1	85%	$3,10 \times 10^{-5}$	NO	1 091,14 €
PF60-30	30:1	78%	$2,88 \times 10^{-5}$	NO	1 091,14 €
PF60-60	60:1	68%	$2,82 \times 10^{-5}$	SI	1 091,14 €
PF60-120	120:1	45%	$2,79 \times 10^{-5}$	SI	1 091,14 €
PF60-SP	5:1-120:1	Rapporti speciali da 5:1 a 120:1 o dentatura a sinistra			Su richiesta
PF60-A		Gioco ridotto in uscita $\leq 0^{\circ}8'$			Su richiesta
PF60-AR		Gioco ridotto in uscita $\leq 0^{\circ}4'$			Su richiesta

Dimensioni in mm