

Modulo 2,5

Ingranaggi elicoidali ad assi incrociati


Acciaio pretrattato o acciaio cementato temprato



Qualità grado 7e25



- Qualità grado 7e25 DIN 3961 (AGMAQ10)
- Rinvio d'angolo a 90°
- Angolo di elica 45° a destra (R nel codice) o 45° a sinistra (L nel codice)
- Angolo di pressione: 20°
- Materiale:
 - acciaio 35NCD6 pretrattato 28HRC
 - acciaio 20NCD2 cementato temprato 58HRC
- Dentatura tagliata a norma DIN 867
- Spessore del dente a norma DIN 3967
- Rendimento vicino al 98%

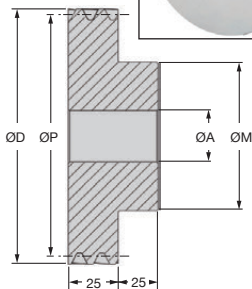

Opzioni

- Cambiamento di alesaggio (H7)
- Scanalatura a chiavetta normalizzata norma DIN 6885 (J59)
- Foro maschiato
- Foro per copiglia

Info.

- La coppia è indicativa e è data per 100g/min
- Il grado e le tolleranze di taglio sono stabiliti prima del trattamento termico.

Importante: un elicoidale inclinato a 45° in un senso funziona con un elicoidale inclinato a 45° nello stesso senso.

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice		Z	ØP	ØD	ØA	ØM	Gioco	Coppia (Nm)		Massa	Prezzo unit. da 1 a 5	
Standard	Temprato	Denti	Primitivo	Esterno	Alesaggio	Mozzo	(mm)	Standard	Temprato	(kg)	Standard	Temprato
PXHG2.5-15R	PXHG2.5-15RH	15	53,03	58,03	14	45	0.250 - 0.089	1,60	5,88	0,680	83,98 €	138,60 €
PXHG2.5-16R	PXHG2.5-16RH	16	56,57	61,57	14	45	0.250 - 0.089	1,71	6,27	0,739	86,10 €	142,13 €
PXHG2.5-17R	PXHG2.5-17RH	17	60,10	65,10	14	45	0.250 - 0.089	1,82	6,66	0,802	93,45 €	154,20 €
PXHG2.5-18R	PXHG2.5-18RH	18	63,64	68,64	14	45	0.250 - 0.089	1,92	7,05	0,869	98,18 €	162,02 €
PXHG2.5-19R	PXHG2.5-19RH	19	67,18	72,18	14	45	0.250 - 0.089	2,03	7,44	0,939	100,23 €	165,42 €
PXHG2.5-20R	PXHG2.5-20RH	20	70,71	75,71	20	55	0.250 - 0.089	2,01	7,37	1,105	106,22 €	175,30 €
PXHG2.5-21R	PXHG2.5-21RH	21	74,25	79,25	20	55	0.250 - 0.089	2,11	7,74	1,183	109,85 €	181,30 €
PXHG2.5-22R	PXHG2.5-22RH	22	77,78	82,78	20	55	0.250 - 0.089	2,21	8,11	1,265	122,03 €	201,35 €
PXHG2.5-23R	PXHG2.5-23RH	23	81,32	86,32	20	55	0.254 - 0.085	2,31	8,48	1,351	117,89 €	194,48 €
PXHG2.5-24R	PXHG2.5-24RH	24	84,85	89,85	20	55	0.254 - 0.085	2,41	8,85	1,441	120,69 €	199,11 €
PXHG2.5-25R	PXHG2.5-25RH	25	88,39	93,39	20	55	0.254 - 0.085	2,51	9,22	1,535	130,20 €	214,77 €
PXHG2.5-26R	PXHG2.5-26RH	26	91,92	96,92	20	55	0.254 - 0.085	2,61	9,59	1,633	131,91 €	217,66 €
PXHG2.5-27R	PXHG2.5-27RH	27	95,46	100,46	20	55	0.254 - 0.085	2,72	9,96	1,734	137,61 €	227,04 €
PXHG2.5-28R	PXHG2.5-28RH	28	98,99	103,99	20	55	0.254 - 0.085	2,82	10,32	1,839	141,01 €	232,67 €
PXHG2.5-29R	PXHG2.5-29RH	29	102,53	107,53	25	65	0.254 - 0.085	2,92	10,69	2,064	149,90 €	247,34 €
PXHG2.5-30R	PXHG2.5-30RH	30	106,07	111,07	25	65	0.254 - 0.085	2,92	10,72	2,177	151,84 €	250,51 €
PXHG2.5-32R	PXHG2.5-32RH	32	113,14	118,14	25	65	0.254 - 0.085	3,12	11,43	2,415	162,65 €	268,35 €
PXHG2.5-35R	PXHG2.5-35RH	35	123,74	128,74	25	65	0.259 - 0.081	3,41	12,50	2,800	175,43 €	289,49 €

Dimensioni in mm