

## UA

## Utilizzo manuale


- Secondo DIN 7551-E (dimensione 13) o DIN 808-E (dimensione da 16 a 32)
- Per sollecitazione leggera
- Utilizzo manuale o occasionale
- Angolo di disallineamento 35°
- Materiale:  
Acciaio 9SMnPb28 non trattato




**Serie economica**

### Applicazioni

- Valvola
- Comando di valvola
- Tende da sole

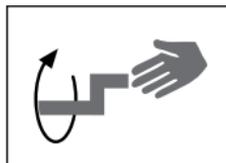

Per applicazione manuale

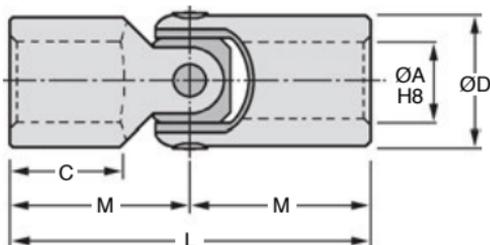

### SCONTI PER QUANTITÀ

Q.tà	1+	5+	10+	25+	50+
Sc. Prezzo	-6%	-12%	-18%	Su richiesta	

Codici	Alesaggio			Velocità max			Gioco		Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 4
	ØD	ØA	C	M	L	(g/min)	a Nm	(min)		
U813A	13	8,0	11,0	21,0	42	200	-	-	✓	11,72 €
U816A	16	10,0	15,0	26,0	52	200	0,2	45'	✓	16,10 €
U820A	20	12,0	18,0	31,0	62	200	0,4	40'	✓	18,47 €
U825A	25	16,0	22,0	37,0	74	200	1,0	32'	✓	24,79 €
U832A	32	20,0	25,0	43,0	86	200	1,7	28'	✓	43,52 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm