

Modello larghezza 25,5 mm

AC156
AC157

- Chiusura tramite aggancio



- Materiali :

Acciaio zincato bianco

Inox 18/8 grezzo

Accessori

- Chiusure GE32-ZB e GE32-SS

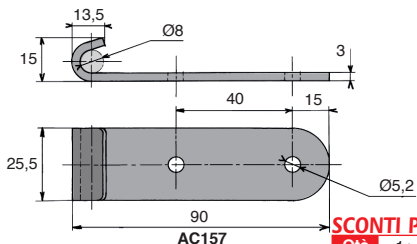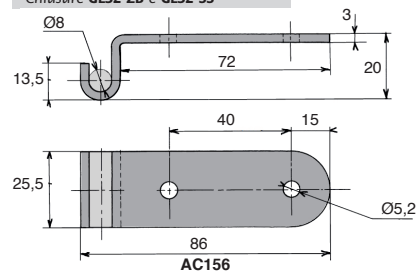

Acciaio o inox

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+	400+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codici	Materiali	Ideale per chiusura	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit 1 a 50
Montaggio a 90°					
AC156-ZB	Acciaio	GE32-ZB	59	-	0,89 €
AC156-SS	Inox	GE32-SS	59	✓	4,12 €
Montaggio in linea					
AC157-ZB	Acciaio	GE32-ZB	59	✓	0,89 €
AC157-SS	Inox	GE32-SS	59	✓	4,12 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



V3RA_PT

Volantino a tre razze,
Poliammide



5H2

Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Plastica lavorata
(delrin)



PMB

Supporto antivibrante
a campana, Piastra a
base ovale



HDSS

Giunto cardanico -
inox, Sollecitazioni
intense



H4

Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Acciaio 20NCD2



ZHBRA

Ingranaggio conico in
plastica, 1,25:1 2:1
3:1



UGH25

Unità di guida tipo H,
Per martinetti Ø25



TRMS5

Cremagliera a sezione
circolare, Inox -
modulo 1-5



LRRR

Latch with locking
system, Aluminium



HRV

Sistema di guida su
binario a V Simple



PTA80

Piede snodato con
base stampata Ø80, Ø



S_2RS

Cuscinetto radiale a
sfere, Inox

Prodotti correlati




GE32

Chiusura a leva rigida
ad anello, Standard



AC156-157

Riscontro per chiusura
a leva rigida ad
anello, 25.5mm

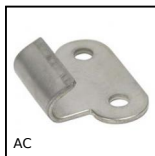

AC

Piastrina di riscontro,
15mm



AC

Piastrina di riscontro,
12,13,18 e 20mm