

Modello larghezza 25,5 mm

AC156
AC157

- Chiusura tramite aggancio


- Materiali :

Acciaio zincato bianco


Inox 18/8 grezzo

Accessori

- Chiusure GE32-ZB e GE32-SS

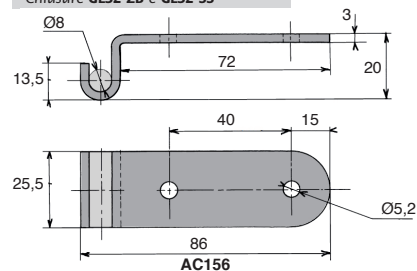

AC156

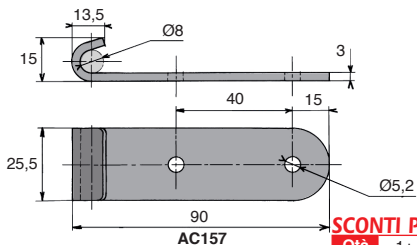

AC157



Acciaio o inox

**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	51+	101+	250+	400+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codici	Materiali	Ideale per chiusura	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit 1 a 50
Montaggio a 90°					
AC156-ZB	Acciaio	GE32-ZB	59	-	0,89 €
AC156-SS	Inox	GE32-SS	59	✓	4,12 €
Montaggio in linea					
AC157-ZB	Acciaio	GE32-ZB	59	✓	0,89 €
AC157-SS	Inox	GE32-SS	59	✓	4,12 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PSG125

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato



UCF

Cuscinetto a flangia quadrata in ghisa, Ghisa



FBL6000_K19

Spazzola al metro, Crine di cavallo nero



CHML50

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 107 Nm - Con limitatore ...




PGNT

Impugnatura termoplastica a T, Con inserto maschiato



ZG2

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)

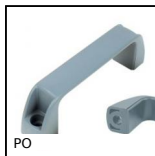

PO

Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro liscio




BOX-WM

Rondella semplice - DIN125, Valigetta di rondelle acciaio



T5P_T10

Piastra di giunzione per cinghia T, T10

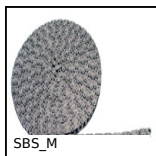

SBS_M

Catena semplice al metro, Inox



J51

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.13 a 0.49 - a treni para...



SC2

Giunto rigido in 2 parti, Ganascia di serraggio

Prodotti correlati



GE32

Chiusura a leva rigida ad anello, Standard



AC156-157

Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello, 25.5mm