

Modello larghezza 25,5 mm

AC156  
AC157

- Chiusura tramite aggancio



- Materiali :

Acciaio zincato bianco

Inox 18/8 grezzo

**Accessori**

- Chiusure GE32-ZB e GE32-SS

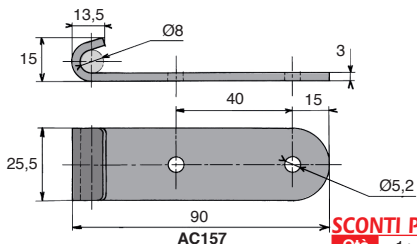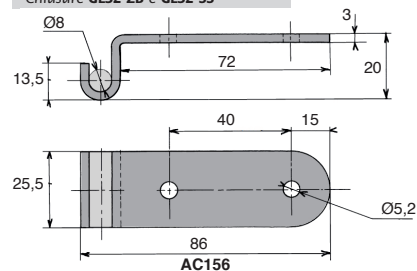

Acciaio o inox


**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	51+	101+	250+	400+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codici	Materiali	Ideale per chiusura	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit 1 a 50
<b>Montaggio a 90°</b>					
AC156-ZB	Acciaio	GE32-ZB	59	-	0,89 €
AC156-SS	Inox	GE32-SS	59	✓	4,12 €
<b>Montaggio in linea</b>					
AC157-ZB	Acciaio	GE32-ZB	59	✓	0,89 €
AC157-SS	Inox	GE32-SS	59	✓	4,12 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...

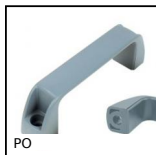

PO

Maniglia a ponte -  
Multi-settore, Foro  
liscio



VELM4

Supporto avvitabile  
per rotolo a strappo  
fermacavi,  
Poliammide



P5G055

Ingranaggio dritto di  
precisione, Inox 303



VTLF

Volantino a 3 lobi,  
Poliammide - Ottone



J52

Riduttore coassiale a  
treni paralleli, da 0.27  
a 0.90 - a treni para...



CHAPAMss

Cerniera a testa piatta  
a saldare, Inox o  
Alluminio




SSG1\_304L

Ingranaggio dritto  
Inox, Inox 304L



PRF\_RR

Elementi di giunzione,  
Piastra di raccordo

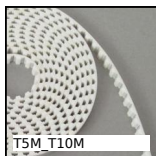

T5M\_T10M

Cinghia aperta al  
metro tipo T, T10



INS\_SS

Boccola autoflettante  
Inox, Inox



M

Manicotto per giunto  
cardanico, Accessori



DOMI80

Accessori di  
collegamento, Piastra

## Prodotti correlati



GE32

Chiusura a leva rigida  
ad anello, Standard



AC156-157

Riscontro per chiusura  
a leva rigida ad  
anello, 25.5mm



AC156-157

Riscontro per chiusura  
a leva rigida ad  
anello, 25.5mm



AC

Piastrina di riscontro,  
15mm