

Modello larghezza 25,5 mm

AC156
AC157

- Chiusura tramite aggancio


- Materiali :

Acciaio zincato bianco


Inox 18/8 grezzo

Accessori

- Chiusure GE32-ZB e GE32-SS

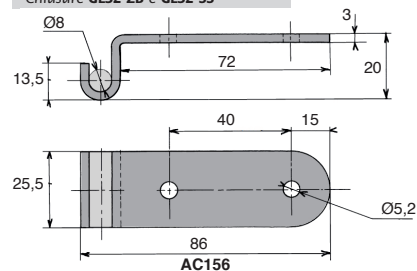

AC156

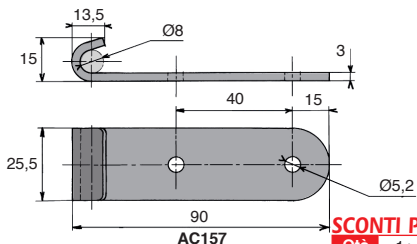

AC157



Acciaio o inox

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+	400+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codici	Materiali	Ideale per chiusura	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit 1 a 50
Montaggio a 90°					
AC156-ZB	Acciaio	GE32-ZB	59	-	0,89 €
AC156-SS	Inox	GE32-SS	59	✓	4,12 €
Montaggio in linea					
AC157-ZB	Acciaio	GE32-ZB	59	✓	0,89 €
AC157-SS	Inox	GE32-SS	59	✓	4,12 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



GARBAB

Perno di bloccaggio rapido manuale, A sfere



PTA150

Piede snodato con base stampata Ø150, Ø 150



AT5courroie

Cinghia chiusa posizionamento AT, AT5 Poliuretano armatura in acciaio



CLB_M

Maniglia a ripresa, Zamak



SEV

Attrezzo di bloccaggio a tirante, A tirante verticale - inox




UTKpwcr

Guida lineare Utilitrack®, Carello a rotelle - rivestimento polimero




BABss

Perno autobloccante inox 303, Inox 303

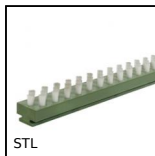

STL

Guida con spazzola, Spazzola

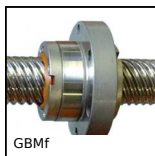

GBMf

Dado per vite a sfere, Dado flangiato a circuiti multipli



HCA

Grano magnetico con esagono incassato, Acciaio



MEF

Cuscinetto cilindrico, Lega di ferro FP20 autolubrificante



G0

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2

Prodotti correlati



GE32

Chiusura a leva rigida ad anello, Standard



AC156-157

Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello, 25.5mm



AC156-157

Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello, 25.5mm



AC

Piastrina di riscontro, 15mm