

- Chiusura tramite aggancio


- Materiali :

Acciaio zincato bianco


Inox 18/8 grezzo

### Accessori

- Chiusure GE32-ZB e GE32-SS

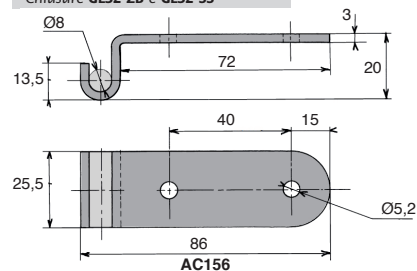

AC156

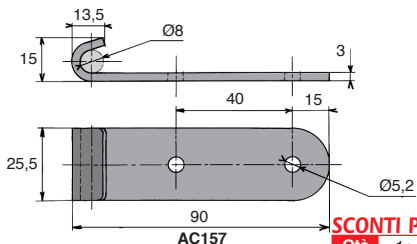

AC157



Acciaio o inox

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+	400+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codici	Materiali	Ideale per chiusura	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit 1 a 50
<b>Montaggio a 90°</b>					
AC156-ZB	Acciaio	GE32-ZB	59	-	0,89 €
AC156-SS	Inox	GE32-SS	59	✓	4,12 €
<b>Montaggio in linea</b>					
AC157-ZB	Acciaio	GE32-ZB	59	✓	0,89 €
AC157-SS	Inox	GE32-SS	59	✓	4,12 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



EHD08-3

Riduttore coassiale,  
da 20 a 50 Nm



CHA\_GC\_9SS

Cerniera a bandiera  
inox, A saldare



RJUM05

Supporto per boccia  
Drylin R®, Chiuso -  
Corto



SSB

Ingranaggio conico  
inox, 1:1



P70

Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
164 Nm



TIFss

Tirante tutto filetto -  
DIN976A, Inox



T5P\_T10P

Piastra di giunzione  
per cinghia T, T10



SHSS

Vite a spalla inox 416,  
inox 416 pretrattato



SH1

Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,




GLB

Volantino a 6 lobi  
filettato,



KB\_OP

Manicotto a sfere di  
precisione, Di

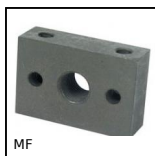

MF

Deceleratore, Flangia  
rettangolare

## Prodotti correlati



GE32

Chiusura a leva rigida  
ad anello, Standard



AC156-157

Riscontro per chiusura  
a leva rigida ad  
anello, 25.5mm