



Cinghia di posizionamento AT

Poliuretano rinforzato con acciaio **Passo AT10**

- Passo metrico di 2^a generazione
- **Trasmette una coppia più importante**
- **Passo 10mm**
- T° d'utilizzo: da -30°C a +80°C
- Velocità max 40m/s
- Rendimento fino al 98%
- Alta resistenza a oli
- Silenziosità
- Ridotto allungamento


Info.

- Per ordinare, aggiungere la larghezza al codice
ex.: AT10/500/25

FACCIA SEMPLICE



Din 7721

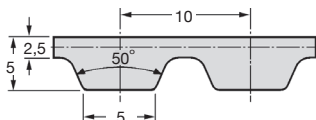

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-7%	Su richiesta

Codice	Lunghezza	N. di denti	Prezzo unit. da 1 a 5 per un larghezza di		
			25mm	32mm	50mm
AT10/500	500	50	62.10 €	78.38 €	115.30 €
AT10/560	560	56	65.46 €	-	122.96 €
AT10/600	600	60	67.36 €	86.06 €	125.83 €
AT10/610	610	61	67.86 €	86.56 €	126.73 €
AT10/660	660	60	72.20 €	92.29 €	134.91 €
AT10/700	700	70	75.02 €	96.59 €	140.63 €
AT10/730	730	73	77.41 €	100.43 €	144.95 €
AT10/780	780	78	81.29 €	104.74 €	153.08 €
AT10/800	800	80	83.65 €	106.66 €	155.03 €
AT10/840	840	84	87.51 €	111.92 €	163.17 €
AT10/890	890	89	93.74 €	120.51 €	175.64 €
AT10/920	920	92	97.55 €	126.29 €	184.25 €
AT10/960	960	96	103.80 €	134.91 €	194.79 €
AT10/980	980	98	107.10 €	136.35 €	204.83 €
AT10/1000	1000	100	109.51 €	140.19 €	208.19 €
AT10/1010	1010	101	110.46 €	140.63 €	209.59 €
AT10/1050	1050	105	112.40 €	144.52 €	213.92 €
AT10/1080	1080	108	113.84 €	146.38 €	215.85 €
AT10/1100	1100	110	116.24 €	148.79 €	220.14 €
AT10/1150	1150	115	119.08 €	153.08 €	226.82 €
AT10/1200	1200	120	121.96 €	157.35 €	232.61 €
AT10/1210	1210	121	122.47 €	158.34 €	234.02 €
AT10/1250	1250	125	125.83 €	161.72 €	238.84 €
AT10/1280	1280	128	126.73 €	164.12 €	241.68 €
AT10/1300	1300	130	128.68 €	166.02 €	244.56 €
AT10/1320	1320	132	130.59 €	168.42 €	248.86 €
AT10/1350	1350	135	133.48 €	171.75 €	254.60 €
AT10/1360	1360	136	134.91 €	173.22 €	257.02 €
AT10/1400	1400	140	138.73 €	179.92 €	265.19 €
AT10/1480	1480	148	146.38 €	190.43 €	280.97 €
AT10/1500	1500	150	147.84 €	192.86 €	284.31 €
AT10/1600	1600	160	157.35 €	205.74 €	303.48 €
AT10/1700	1700	170	167.47 €	218.23 €	323.09 €
AT10/1720	1720	172	169.87 €	220.14 €	326.42 €
AT10/1800	1800	180	177.05 €	231.15 €	341.77 €
AT10/1860	1860	186	182.81 €	238.34 €	351.82 €
AT10/1940	1940	194	191.41 €	251.28 €	371.98 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PPJ
Pistoncino a molla,
Con flangia di
fissaggio orizzontale



CHAPAM
Cerniera a testa piatta
a saldare, Acciaio



VCMB
Vite di giunzione
metallo/legno, Acciaio



BLHT60
Rinvio angolare a T,
da 26 a 70 Nm



M0
Coppia ruota e vite
senza fine, Plastica
lavorata (delrin)



DOMI30
Slitta di regolazione
Domino 30, Slitta
DOMILINE 30



GE_ET_2RS
Snodo sferico, Cromo
duro/PTFE con
guarnizioni di tenuta



PP50
Riduttore a ruota e
vite senza fine, da
6.50 a 12.80 Nm



Q7
Cuscinetto obliquo a
sfere, Acciaio



NPTF30
Morsetto di
collegamento, Fisso



J51
Riduttore coassiale a
treni paralleli, da 0.13



MRAeco
Maglia rapida
economica, Acciaio


Prodotti correlati



GTC
Rullo tendicinghia, Per
applicazioni correnti



AT10-25ECO
Puleggia dentata di
posizionamento tipo
AT, Serie economica -
AT10 a...

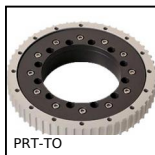

PRT-TO
Corona girevole
Iglidur®, Con
dentatura esterna-
Iglidur®, allumi...



AT10-BAR
Barra dentata, AT10