

Cinghia aperta **al metro** tipo AT

PASSO Poliuretano rinforzato con acciaio

AT5 AT10

FACCIA SEMPLICE



Din 7721

- Profilo metrico di 2ª generazione
- **Trasmette un carico più importante**
- Passo 5mm e 10mm
- **Per movimenti lineari**
- Fissaggio con piastre di giunzione rigide
- T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C
- Velocità mass. 40m/s
- Tolleranza sulla lunghezza ±0,8mm/1000mm
- Rendimento fino al 98%
- Resiste all'olio
- Basso livello di rumore
- Allungamento debole



Per posizionamento lineare

Applicazioni


- Movimenti alternativi d'andata e ritorno

Accessori

- Targa di giunzione AT.../P


Info.

- Lunghezza minima: 1,000mm
- Fornita in multipli di 1 metro
- Al momento dell'ordine, aggiungere la lunghezza (L) e la larghezza (I) al riferimento (AT5M/L/I)
- es.: AT5M/1000/16

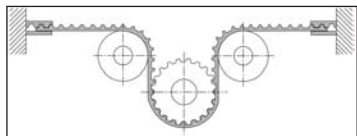


Esempio di applicazione

AT5M

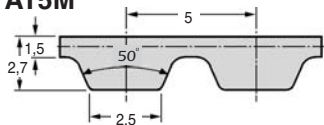

AT10M

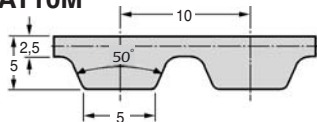

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc.	Prezzo	-7%	-14%	-20%	-24%	Su richiesta

		Prezzo unitario al metro da 1 a 5 per una larghezza di				
Riferimenti	Passo	10mm	16mm	25mm	32mm	50mm
AT5M	AT5	24,33 €	28,90 €	54,16 €	-	-
AT10M	AT10	-	-	46,70 €	59,61 €	66,23 €

Altri prodotti...



CFS

Perno folle mini,
Miniatura



PSG05S

Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 316



BFM2

Dado trapezoidale,
Bronzo - 2 filetti



PF45

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
40 Nm



NT122

Riduttore coassiale a
treni paralleli, da 32 a
85 Nm - a treni paral...



FDSQ

Flexible drive shaft,
Masterflex® Steel,
with PVC casing



TFR

Tenditore rigido, Fisso



MHXred

Manicotto di
riduzione, Esagonale -
inox




CMM

Testa a snodo
maschio DIN



FBL4004_K7

Spazzola al metro
fibre PA6 da Ø0,3 a

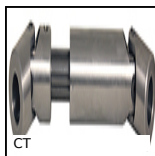

CT

Giunto cardanico
telescopico,



PRF_ART

Cerniere e giunti, Con
maniglia di serraggio

Prodotti correlati



AT5P_AT10P

Piastra di giunzione
per cinghia AT, AT5



AT5-10ECO

Puleggia dentata di
posizionamento tipo
AT, Serie economica -
AT5 al...



AT5-BAR

Barra dentata, AT5



T5-10ECO

Puleggia dentata di
posizionamento tipo
T, Serie economica -
T5 allu...