


Cinghia di posizionamento AT



Passo Poliuretano rinforzato con acciaio AT5

- Passo metrico di 2^a generazione
- Trasmette una coppia più importante
- Passo 5mm
- T° d'utilizzo: da -30°C a +80°C
- Velocità max 40m/s
- Rendimento fino al 98%
- Alta resistenza a oli
- Silenziosità
- Ridotto allungamento

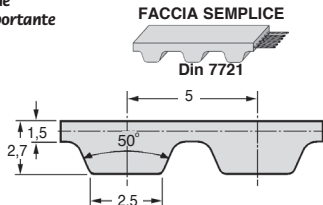

Info.

- Per ordinare, aggiungere la larghezza al codice
ex.: AT5/225/10

SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ |
|-----|--------|-----|--------------|
| Sc. | Prezzo | -7% | Su richiesta |

| Codice | Lunghezza | N. di denti | Prezzo unit. da 1 a 5 per un larghezza di | | |
|----------|-----------|-------------|---|----------|----------|
| | | | 10mm | 16mm | 25mm |
| AT5/225 | 225 | 45 | 20,13 € | 29,98 € | 41,00 € |
| AT5/255 | 255 | 51 | 20,64 € | 30,34 € | 41,28 € |
| AT5/280 | 280 | 56 | 20,89 € | 30,57 € | 41,64 € |
| AT5/300 | 300 | 60 | 21,14 € | 30,76 € | 41,90 € |
| AT5/330 | 330 | 66 | 21,25 € | 31,15 € | 42,67 € |
| AT5/340 | 340 | 68 | 21,28 € | 31,32 € | 42,67 € |
| AT5/375 | 375 | 75 | 21,68 € | 31,85 € | 43,61 € |
| AT5/390 | 390 | 78 | 21,79 € | 32,20 € | 44,05 € |
| AT5/420 | 420 | 84 | 22,13 € | 32,63 € | 44,69 € |
| AT5/450 | 450 | 90 | 22,52 € | 33,48 € | 45,44 € |
| AT5/455 | 455 | 91 | 22,60 € | 33,63 € | 45,74 € |
| AT5/500 | 500 | 100 | 23,75 € | 35,46 € | 49,18 € |
| AT5/525 | 525 | 105 | 24,87 € | 37,47 € | 52,06 € |
| AT5/545 | 545 | 109 | 25,60 € | 38,92 € | 54,45 € |
| AT5/600 | 600 | 120 | 27,44 € | 41,90 € | 58,28 € |
| AT5/610 | 610 | 122 | 27,85 € | 42,36 € | 59,24 € |
| AT5/660 | 660 | 132 | 28,60 € | 43,61 € | 61,13 € |
| AT5/710 | 710 | 142 | 29,98 € | 45,44 € | 63,55 € |
| AT5/720 | 720 | 144 | 30,23 € | 45,74 € | 64,04 € |
| AT5/750 | 750 | 150 | 30,57 € | 46,73 € | 64,97 € |
| AT5/780 | 780 | 156 | 31,51 € | 48,21 € | 67,36 € |
| AT5/825 | 825 | 165 | 32,51 € | 50,13 € | 69,77 € |
| AT5/860 | 860 | 172 | 33,28 € | 51,58 € | 72,20 € |
| AT5/975 | 975 | 195 | 36,11 € | 56,37 € | 79,40 € |
| AT5/1050 | 1050 | 210 | 38,71 € | 60,21 € | 84,59 € |
| AT5/1125 | 1125 | 225 | 40,24 € | 63,03 € | 89,38 € |
| AT5/1500 | 1500 | 300 | 48,21 € | 76,96 € | 110,96 € |
| AT5/2000 | 2000 | 400 | 67,36 € | 104,26 € | 147,36 € |

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Ingranaggio dritto
Inox, Inox 304L




Cuscinetto ritto
polimero inox,
polimero e inox



Tavola lineare, Per
lunghezze ridotte



Elementi di giunzione,
Piastra di
adattamento

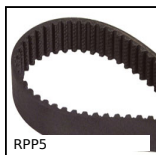

Cinghia di
trasmissione RPP,
RPP5



Indexing plunger with
cam, with cam




Supporto per sensore,
Morsetto universale
base a 90°



Chiusura a farfalla,
Tolleranze di
montaggio normali



Riduttore ad alberi
paralleli, da 2.20 a 10

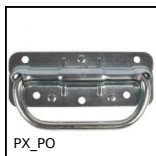

Maniglia -
movimentazione



Perno ad innesto per
boccola, +180°C



Ingranaggio conico in
plastica stampata, 1:1

Prodotti correlati



Rullo tendicinghia, Per
applicazioni correnti



Puleggia dentata di
posizionamento tipo
AT, Serie economica -
AT5 al...