


Cinghia di posizionamento AT



Passo Poliuretano rinforzato con acciaio AT5

- Passo metrico di 2^a generazione
- Trasmette una coppia più importante
- Passo 5mm
- T° d'utilizzo: da -30°C a +80°C
- Velocità max 40m/s
- Rendimento fino al 98%
- Alta resistenza a oli
- Silenziosità
- Ridotto allungamento

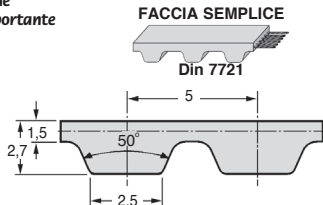

Info.

- Per ordinare, aggiungere la larghezza al codice
ex.: AT5/225/10

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-7%	Su richiesta

Codice	Lunghezza	N. di denti	Prezzo unit. da 1 a 5 per un larghezza di		
			10mm	16mm	25mm
AT5/225	225	45	20,13 €	29,98 €	41,00 €
AT5/255	255	51	20,64 €	30,34 €	41,28 €
AT5/280	280	56	20,89 €	30,57 €	41,64 €
AT5/300	300	60	21,14 €	30,76 €	41,90 €
AT5/330	330	66	21,25 €	31,15 €	42,67 €
AT5/340	340	68	21,28 €	31,32 €	42,67 €
AT5/375	375	75	21,68 €	31,85 €	43,61 €
AT5/390	390	78	21,79 €	32,20 €	44,05 €
AT5/420	420	84	22,13 €	32,63 €	44,69 €
AT5/450	450	90	22,52 €	33,48 €	45,44 €
AT5/455	455	91	22,60 €	33,63 €	45,74 €
AT5/500	500	100	23,75 €	35,46 €	49,18 €
AT5/525	525	105	24,87 €	37,47 €	52,06 €
AT5/545	545	109	25,60 €	38,92 €	54,45 €
AT5/600	600	120	27,44 €	41,90 €	58,28 €
AT5/610	610	122	27,85 €	42,36 €	59,24 €
AT5/660	660	132	28,60 €	43,61 €	61,13 €
AT5/710	710	142	29,98 €	45,44 €	63,55 €
AT5/720	720	144	30,23 €	45,74 €	64,04 €
AT5/750	750	150	30,57 €	46,73 €	64,97 €
AT5/780	780	156	31,51 €	48,21 €	67,36 €
AT5/825	825	165	32,51 €	50,13 €	69,77 €
AT5/860	860	172	33,28 €	51,58 €	72,20 €
AT5/975	975	195	36,11 €	56,37 €	79,40 €
AT5/1050	1050	210	38,71 €	60,21 €	84,59 €
AT5/1125	1125	225	40,24 €	63,03 €	89,38 €
AT5/1500	1500	300	48,21 €	76,96 €	110,96 €
AT5/2000	2000	400	67,36 €	104,26 €	147,36 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



ZBRA
Ingranaggio conico in plastica, 1:1




PRF_SDD
Supporto per sensore Ø12, Ø12



BAG
Anello di bloccaggio in acciaio, Acciaio



NJM
Connettore rinvio d'angolo, Multiplo

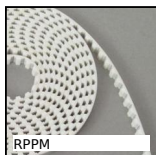

RPPM
Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP14 Poliuretano armatura in acci...



SSDB
Ingranaggio conico inox, 2:1



P60
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 118 Nm



NKX
Cuscinetto combinato senza anello interno, Needle and roller bearings



PTA50
Piede snodato con base stampata Ø50, Ø



RBNpl
Ruota girevole a doppio bloccaggio,



PRF_JL4
Panel accessories, Guarnizione - Ø 4mm



PRF_ART
Cerniere e giunti, Con maniglia di serraggio

Prodotti correlati



GTC
Rullo tendicinghia, Per applicazioni correnti



AT5-10ECO
Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica - AT5 al...



AT5-BAR
Barra dentata, AT5