


1 filetto trapezoidale destro o sinistro **BFM** **BFMLH**


 
- Flangia con tolleranza
- Maschiatura a norma NFE 03.616
- Dado lavorato
- Tolleranza maschiatura: 7H
- Materiale:
Bronzo CuSn8P

Utilizzi

- Per comandi manuali o motorizzati
- Per velocità di rotazione basse e medie
- Per lavorare con carichi
- L'utilizzo con viti in acciaio o acciaio inox consente di ottenere buoni risultati soprattutto in presenza di una corretta lubrificazione

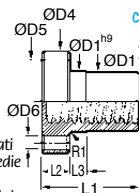

Sponda con tolleranza

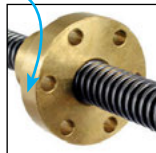

SCONTI PER QTÀ **A**

Qtà	1+	10+	20+	40+
Sc.	Prezzo -30%	-40%	Su richiesta	

SCONTI PER QTÀ **B**

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo -5%	Su richiesta	

Prezzo unit.									Stock*	da 1 a 9		20 a 39**
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	----------	--	-----------

Filettatura inclinata a destra	Code	Ød	ØD1	ØD4	ØD5	ØD6	L1	L2	L3	Stock*	da 1 a 9	20 a 39**
BFM102	10 x 2	25	42	34	5	25	10	6	✓	A	31,16 €	A 18,70 €
BFM123	12 x 3	28	48	38	6	35	12	8	✓	A	45,28 €	A 27,17 €
BFM164	16 x 4	28	48	38	6	35	12	8	✓	A	45,40 €	A 45,40 €
BFM184	18 x 4	28	48	38	6	35	12	8	✓	A	45,40 €	A 45,40 €
BFM204	20 x 4	32	55	45	7	44	12	8	✓	A	66,94 €	A 40,16 €
BFM225	22 x 5	32	55	45	7	44	12	8	✓	A	67,48 €	A 40,49 €
BFM245	24 x 5	32	55	45	7	44	12	8	✓	A	63,08 €	A 37,85 €
BFM285	28 x 5	38	62	50	7	46	14	8	✓	A	86,43 €	A 51,86 €
BFM306	30 x 6	38	62	50	7	46	14	8	✓	A	86,76 €	A 52,06 €
BFM326	32 x 6	45	70	58	7	54	16	10	✓	A	131,01 €	A 131,01 €
BFM366	36 x 6	45	70	58	7	54	16	10	✓	B	70,68 €	B Su richiesta
BFM407	40 x 7	63	95	78	9	66	16	12	✓	B	132,69 €	B Su richiesta
BFM447	44 x 7	63	95	78	9	66	16	12	-	B	145,53 €	B Su richiesta
BFM508	50 x 8	72	110	90	11	75	18	14	✓	B	215,84 €	B Su richiesta
BFM609	60 x 9	88	130	110	13	90	20	16	-	B	354,31 €	B Su richiesta
BFM7010	70 x 10	95	140	120	13	105	22	17	-	B	502,84 €	B Su richiesta

Filettatura inclinata a sinistra	Code	Ød	ØD1	ØD4	ØD5	ØD6	L1	L2	L3	Stock*	da 1 a 9	20 a 39**
BFM102/LH	10 x 2	25	42	34	5	25	10	6	✓	A	35,32 €	A 21,19 €
BFM123/LH	12 x 3	28	48	38	6	35	12	8	-	A	51,33 €	A 30,80 €
BFM164/LH	16 x 4	28	48	38	6	35	12	8	✓	A	51,43 €	A 30,86 €
BFM184/LH	18 x 4	28	48	38	6	35	12	8	✓	A	51,51 €	A 30,91 €
BFM204/LH	20 x 4	32	55	45	7	44	12	8	✓	A	70,40 €	A 70,40 €
BFM225/LH	22 x 5	32	55	45	7	44	12	8	✓	A	83,13 €	A 49,88 €
BFM245/LH	24 x 5	32	55	45	7	44	12	8	✓	A	68,65 €	A 41,19 €
BFM285/LH	28 x 5	38	62	50	7	46	14	8	✓	A	102,16 €	A 61,30 €
BFM306/LH	30 x 6	38	62	50	7	46	14	8	✓	A	91,79 €	A 55,07 €
BFM326/LH	32 x 6	45	70	58	7	54	16	10	-	A	146,15 €	A 87,69 €
BFM366/LH	36 x 6	45	70	58	7	54	16	10	✓	B	78,31 €	B Su richiesta
BFM407/LH	40 x 7	63	95	78	9	66	16	12	✓	B	135,37 €	B Su richiesta
BFM447/LH	44 x 7	63	95	78	9	66	16	12	-	B	151,96 €	B Su richiesta
BFM508/LH	50 x 8	72	110	90	11	75	18	14	-	B	233,05 €	B Su richiesta
BFM609/LH	60 x 9	88	130	110	13	90	20	16	-	B	383,84 €	B Su richiesta
BFM7010/LH	70 x 10	95	140	120	13	105	22	17	-	B	540,33 €	B Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

**vedere tabella sconti

Altri prodotti...



MSP3815

Inserito con piastrina a incollare Masterplate®, rettangolare con pe...



BLM

Pressore liscio a molla, Corpo inox



CQA30

Accessori per slitta di regolazione miniatura, 30



UTKswc

Guida lineare Utilitrack®, Ruota di precisione a V in acciaio



GAC

Chiusura a leva con serratura, Riscontro grezzo



TOC

Testa orientabile, Corta



PRF_PL_9090

Elementi di giunzione, Piastra di fissaggio - 90x90 mm



FR

Inseri filettati, Acciaio



CHAL3

Cerniera piana, Acciaio



PCS_PA6

, 9.525mm (DIN 06B-1)



B3PAN

Panamech, Multi-Beam inox, Inox - con ganascia di serraggio



MAX22

Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 0,07 a 0,2Nm

Prodotti correlati




LFM

Vite trapezoidale acciaio, Acciaio semiduro - 1 filetto



LSM

Vite trapezoidale inox 316L, Inox - 1 filetto

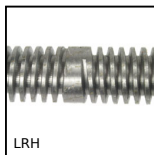

LRH

Vite trapezoidale a doppia inclinazione, a doppia inclinazione - 1 f...