 



- Elementi per cavi e catene
- Capocorda ad occhiello in acciaio per cavo in acciaio CAB
- Materiale
Acciaio Fe360B zincato bianco

Info.

- Componenti venduti a multipli, contattateci

NUOVO!

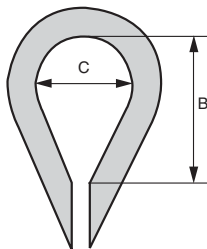

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	60+	90+	120+	150+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta	

Riferimenti	Ø per cavo	C	B	S	F	Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 29
CCL-3	3	9	16	0,6	6	2,30	0,29 €
CCL-4	4	11	19	0,7	7	3,00	0,29 €
CCL-5	5	14	24	0,8	8	5,00	0,33 €
CCL-6	6	17	28	1,0	9	8,00	0,37 €
CCL-8	8	19	33	1,2	12	15,00	0,49 €
CCL-10	10	21	38	1,5	14	23,00	0,71 €

Altri prodotti...



PTAF80-PAMF80

Piede fissabile con base lamiera Ø80, Ø 80



CHAFR-MINI

Cerniera, A frizione



VHTM

Hexagonal headed bolt Hygienic Design®, Inox



LINK64

Motoriduttore AC sincrono, da 1.3 a 6Nm



PTA80

Piede snodato con base stampata Ø80, Ø 80



KB_OP

Manicotto a sfere di precisione, Di precisione - acciaio



RFK28C

Riduttore ipoide inox, fino a 130 Nm




BMF

Manopola, Zigrinata - Cieco




LACM_SS

Leva a camma inox, Femmina

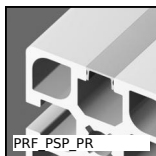

PRF_PSP_PR

Profilato di copertura, Da inserire nelle

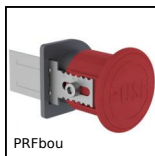

PRFbou

Sistema di chiusura, Pulsante apriporta di



EMAS

Antistatic knurled nut, Antistatic

Prodotti correlati




CABPVC

Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente, Acciaio galvanizzato ...



CCLSS

Capocorda ad occhio, Inox

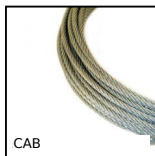

CAB

Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato



SCA

Serracavo, Acciaio