 



- Elementi per cavi e catene
- Capocorda ad occhiello in acciaio per cavo in acciaio CAB
- Materiale  
Acciaio Fe360B zincato bianco

### Info.

- Componenti venduti a multipli, contattateci

**NUOVO!**

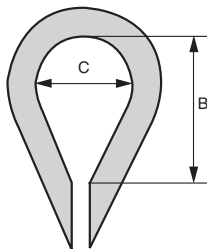

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	60+	90+	120+	150+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta	

Riferimenti	Ø per cavo	C	B	S	F	Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 29
CCL-3	3	9	16	0,6	6	2,30	0,29 €
CCL-4	4	11	19	0,7	7	3,00	0,29 €
CCL-5	5	14	24	0,8	8	5,00	0,33 €
CCL-6	6	17	28	1,0	9	8,00	0,37 €
CCL-8	8	19	33	1,2	12	15,00	0,49 €
CCL-10	10	21	38	1,5	14	23,00	0,71 €

## Altri prodotti...



HCV

Sistema di guida su binario a V Simple Select®, con carrello



CHT

Motore AC asincrono trifase, 1.1 a 1.85kW



HLA28

Rinvio angolare a dentatura spiroidale, Fino a 182Nm



T5-16ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T5 allu...



TTBSS

Cuscinetto assiale a sfere a semplice effetto, Inox



UGH40

Unità di guida tipo H, Per martinetti Ø 40



ACLEFS

Elementi di ancoraggio, Regolabile



HTD5M\_09

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD5 Acciaio



H3

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a



PRF\_JL6

Panel accessories, Guarnizione - Ø 6mm



PRF\_ER

Elementi di giunzione, Elemento di raccordo



PRF\_T

Squadra di giunzione, Angolare di rinforzo

## Prodotti correlati




CABPVC

Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente, Acciaio galvanizzato ...



CCLSS

Capocorda ad occhio, Inox

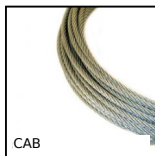

CAB

Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato



SCA

Serracavo, Acciaio