 



- Elementi per cavi e catene
- Capocorda ad occhiello in acciaio per cavo in acciaio CAB
- Materiale
Acciaio Fe360B zincato bianco

Info.

- Componenti venduti a multipli, contattateci

NUOVO!

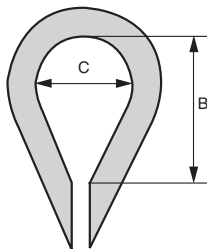

SCONTI PER QUANTITÀ


Qtà	1+	30+	60+	90+	120+	150+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta	

Riferimenti	Ø per cavo	C	B	S	F	Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 29
CCL-3	3	9	16	0,6	6	2,30	0,29 €
CCL-4	4	11	19	0,7	7	3,00	0,29 €
CCL-5	5	14	24	0,8	8	5,00	0,33 €
CCL-6	6	17	28	1,0	9	8,00	0,37 €
CCL-8	8	19	33	1,2	12	15,00	0,49 €
CCL-10	10	21	38	1,5	14	23,00	0,71 €

Altri prodotti...



G01
Giunto cardanico
semplice,
Sollecitazioni normale

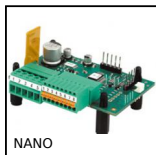

NANO
Variatore di velocità
3A, 3 A



PTA40
Articulated foot with
solid base foot Ø 40,
3000N



BLHT20
Rinvio angolare a T,
da 0.66 a 1.77 Nm



PTA100
Piede snodato con
base stampata Ø100,
15000N



SVR5
Martinetto a vite - Vite
rotante, Con
madrevite esterna



PTRSS
Pignone tendicatena,
Per ambienti
aggressivi



KB_WW
Manicotto chiuso a
sfere di precisione,
Economica



PRF_SDD_1820
Supporto per sensore
Ø18 e Ø20, ø18 e ø20



ACLEPP
Angolare, 2 fori



MDPOT
Potenziometro,



NK40
Guida mini Drylin® N,
Larghezza 40 mm


Prodotti correlati



CABPVC
Cavo acciaio
galvanizzato con PVC
trasparente, Acciaio
galvanizzato ...



CCLSS
Capocorda ad
occhiello, Inox

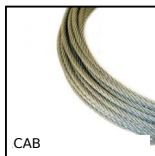

CAB
Cavo di fissaggio,
Acciaio galvanizzato



SCA
Serracavo, Acciaio