


- Superfici lucide
- Cerniera ad avvitare
- Materiale:
Inox 304

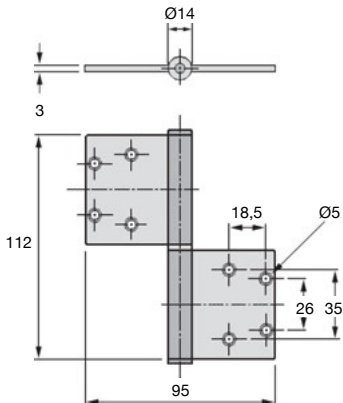


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	25+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	

Codice	Descrizione	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
CHA-GC-14/SS	con alette centrate	✓	41,89 €

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...

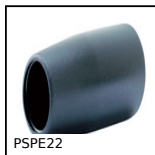

PSPE22

Conical flexible shaft handlee Ø22, Black PVC



PR40

Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø 50




CHASb28

Cerniera senza perno in rotoli, Cerniera in polimero




ACL-FPA

Accessori per pannelli, Morsetto angolare

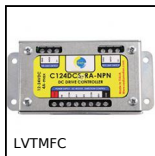

LVTMFC

Device for controlling limit switches, For mini-actuator LVT

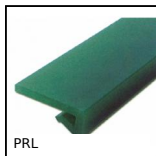

PRL

Profilo supporto per catena, Profilo ad L ad incastro



BPM-Z

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Corpo plastica + sf...



GLB

Volantino a 6 lobi filettato, Tecnopolimero - Inox



AT5M AT10M

Cinghia aperta al metro tipo AT, AT5



BLH50

Rinvio angolare a L, da 7.70 a 20 Nm



SRG

Chiusura a leva regolabile, Corsa da



CHAC4040SS

Cerniera, Quadrata con rivetto e fori

Prodotti correlati



CHA_GC_9SS

Cerniera a bandiera inox, A saldare



CHA_GC_9SS

Cerniera (tutto inox), A saldare



CHAGC-AL

Cerniera ad avvitare, Sfilabile