


- Superfici lucide
- Cerniera ad avvitare
- Materiale:
Inox 304

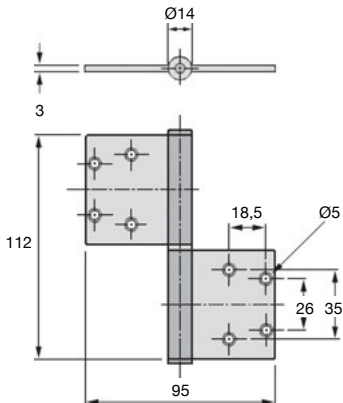

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	25+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	

Codice	Descrizione	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
CHA-GC-14/SS	con alette centrate	✓	41,89 €

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



DB

Ingranaggio conico -
Acciaio 60C40, 2:1



CHA35

Cerniera ad avvitare,
Cerniera



DER90

Motore inox AC
asincrono da 1,1 a
1,5kW, 1.1 a 1.5kW



PLM-C

Magnete piatto di
fermo, Magnete di
fermo piatto



RTN

Giunto Bowex ®, a
dentatura bombata,
Nylon



ZDB

Ingranaggio conico in
plastica, 2:1



MEFC

Cuscinetto a collare ,
Lega di ferro FP20
autolubrificante
METAFRAM



YG1

Ingranaggio dritto
PRESTAZIONE, Acciaio
35NCD6




BOX-TOR-B

Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, 20.38 x



CTZYSS

Antivibrante elastico
inox sgolato, Inox

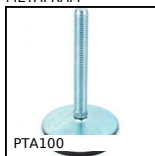

PTA100

Piede snodato con
base stampata Ø100,
Ø 100



GAL22

Ruota per
trasportatore, Acciaio
zincato

Prodotti correlati



CHA_GC_9SS

Cerniera a bandiera
inox, A saldare



CHA_GC_9SS

Cerniera (tutto inox),
A saldare



CHAGC-AL

Cerniera ad avvitare,
Sfilabile