

## A saldare

**CHAGCss**  
**CHAGDss**

**- Cerniera a saldare**



- Materiali:

Corpo: inox 316

Asse: inox


**Vantaggi**

- Permette uno smontaggio facile del battente

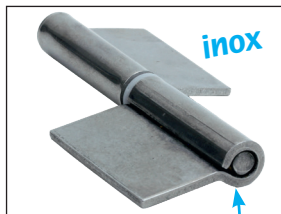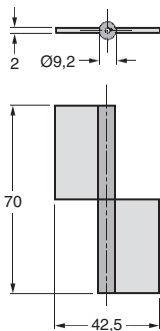

CHA-GC

*Alette centrate rispetto al perno*

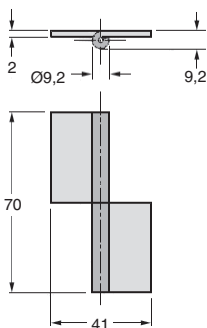

CHA-GD

*Alette a filo perno*

**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	6+	10+	25+
Sc. Prezzo		-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Descrizione	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
CHA-GC-9/SS	con alette centrate	✓	16,41 €
CHA-GD-9/SS	con alette a filo perno	✓	15,75 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



RJUM05

Supporto per boccola Drylin R®, Chiuso - Lungo



TCXR

Tenditore per catena automatico, Con pignone inox



BH02

Cuscinetto radiale flangiato, Montaggio con circlips




PRF\_BP

Maniglia e battuta per porta, Arresto per porta a battente



GG3

Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato

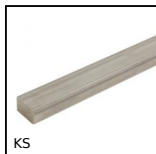

KS

Chiavetta in barre, Inox - in barre



S20

Supporto corto per manicotto aperto a sfere, Aperto - corto



SDCcs

Boccole di posizionamento per pistoncino a molla, Per puntale da Ø4...



PLS

Distanziatore cilindrico, Inox 303



CHB

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 10000 giri/min



TIF

Asta filettata - DIN975, Inox A2



BPLF

Sfera portante alta sporgenza, Leggero

## Prodotti correlati



CHA\_GC\_14SS

Cerniera a bandiera inox, Ad avvitare



CHA\_GC\_9SS

Cerniera (tutto inox), A saldare



CHAGC-AL

Cerniera ad avvitare, Sfilabile



CHAGC-AL

Cerniera ad avvitare, Sfilabile