

A saldare

CHAGC_{SS}
CHAGD_{SS}

- Cerniera a saldare



- Materiali:

Corpo: inox 316

Asse: inox


Vantaggi

- Permette uno smontaggio facile del battente

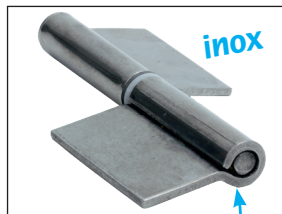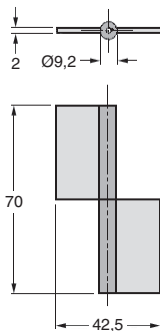

CHA-GC

Alette centrate rispetto al perno

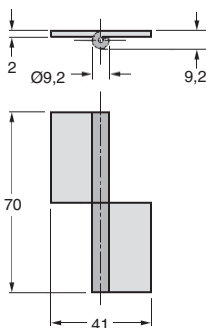

CHA-GD

Alette a filo perno

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	25+
Sc. Prezzo		-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Descrizione	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
CHA-GC-9/SS	con alette centrate	✓	16,41 €
CHA-GD-9/SS	con alette a filo perno	✓	15,75 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BAN
Connettore / supporto per profili alluminio, Regolabile



SUPCC
Calettatore di bloccaggio autocentrante acciaio, Con ghiera



PHG05
Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2 cementato t...



PDM_PDV
Detectable plastic palm grip, blue thermoplastic



PX
Riduttore a ruota e vite senza fine, Albero semplice in uscita per r...



TB_ECO
Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO, 3:1



LVT
Mini martinetto motorizzato 2A, 2 ampere



SBS_L
Giunzione per catena al metro, Maglia di giunzione - inox



UTKpwc
Guida lineare Utilitrack®, Ruota a V - rivestimento polimero



PRES
Accessori per pressa PRES-3HR e PRES-4HR, Coppia di dadi per scanala...



gt64
Chiusura a farfalla, Tolleranze di montaggio normali



ACLBTS
Sistema di chiusura per profili alluminio, Spessore per blocca porta...

Prodotti correlati



CHA_GC_14SS
Cerniera a bandiera inox, Ad avvitare



CHA_GC_9SS
Cerniera a bandiera inox, A saldare



CHAGC-AL
Cerniera ad avvitare, Sfilabile



CHAGC-AL
Cerniera ad avvitare, Sfilabile