

A saldare

CHAGCss
CHAGDss

- Cerniera a saldare



- Materiali:

Corpo: inox 316

Asse: inox


Vantaggi

- Permette uno smontaggio facile del battente

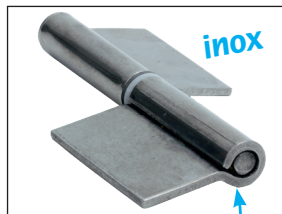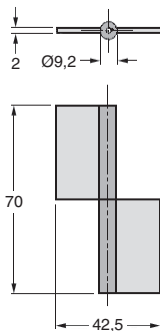

CHA-GC

Alette centrate rispetto al perno

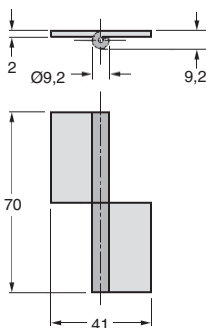

CHA-GD

Alette a filo perno

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	25+
Sc. Prezzo		-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Descrizione	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
CHA-GC-9/SS	con alette centrate	✓	16,41 €
CHA-GD-9/SS	con alette a filo perno	✓	15,75 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...




NPTF20

Morsetto di collegamento,
Distanziale Ø10 a Ø14



AC156-157

Riscontro per chiusura
a leva rigida ad
anello, 25.5mm

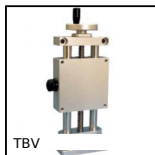

TBV

Tavola di
posizionamento
verticale manuale,
20kg



BDP2R

Braccio di reazione,
Serraggio rinforzato



PGR

Impugnatura cilindrica
libera retraibile,
Retraibile



HTD8M_30

Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD8 Acciaio



ZG125

Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)




SLVlok

Bloccaggio a leva, A
leva verticale / base
verticale



SBS_L

Giunzione per catena
al metro, Falsa maglia

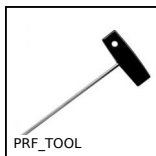

PRF_TOOL

Attrezzi, Chiave di
montaggio



PSG1HC

Ingran. dritto di
precisione trattato



RAM35

Riduttore manuale,
Rinvio angolare

Prodotti correlati



CHA_GC_14SS

Cerniera a bandiera
inox, Ad avvitare



CHA_GC_9SS

Cerniera (tutto inox),
A saldare



CHAGC-AL

Cerniera ad avvitare,
Sfilabile



CHAGC-AL

Cerniera ad avvitare,
Sfilabile