

# Cerniera ad avvitare

Stock


## CHAU

## Per porta a incasso


### - Materiali:

Cerniera ad avvitare zama

Asse e perni modellati inox

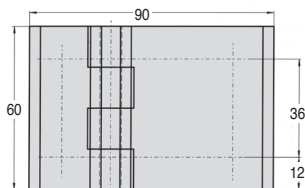


CHA1056-U20

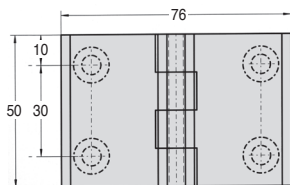


CHA1056-U16


CHA1056-U18

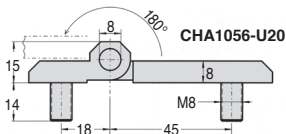

CHA1056-U20

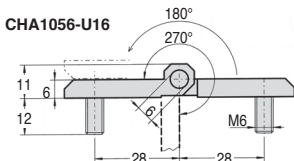

CHA1056-U16

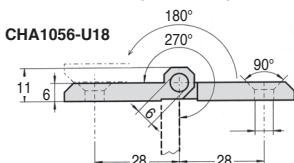

CHA1056-U18


### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà        | 1+ | 6+  | 20+  | 50+          |
|------------|----|-----|------|--------------|
| Sc. Prezzo |    | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codice      | Fissaggio       | Stock* | Prezzo unit.<br>da 1 a 5 |
|-------------|-----------------|--------|--------------------------|
| CHA1056-U20 | Perni M8        | ✓      | 28,21 €                  |
| CHA1056-U18 | Fori fresati M6 | ✓      | 26,89 €                  |
| CHA1056-U16 | Perni M8 M6     | ✓      | 26,33 €                  |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...

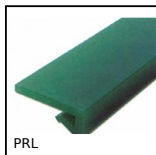

Profilo supporto per catena, Profilo ad L ad incastro



Fascette di serraggio, Valigetta di fascette inox




Manicotto chiuso a sfere inox di precisione, Di precisione - inox / ...



Adjustable furniture foot, square tube



Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø 50

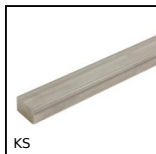

Chiavetta in barre, Inox - in barre



Accessori per pannello, Arresto per pannello



Pistoncino a molla, Bloccabile - Inox




Ingranaggio interno, Acciaio 20NCD2



Sfera portante fissaggio con perno



Elementi di giunzione, Giunto di

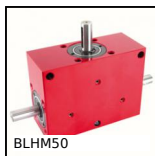

Rinvio angolare, fino a 30 Nm

## Prodotti correlati



Cerniera, Quadrata con rivetto e fori