

Cerniera ad avvitare

Stock


CHAU

Per porta a incasso


- Materiali:

Cerniera ad avvitare zama


Asse e perni modellati inox

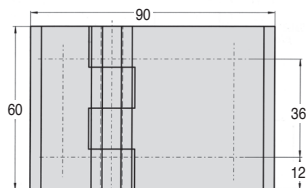


CHA1056-U20

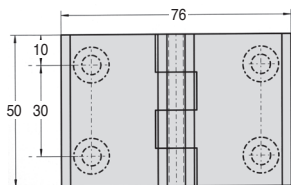


CHA1056-U16
CHA1056-U18

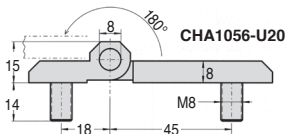

CHA1056-U20

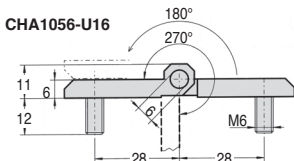

CHA1056-U16

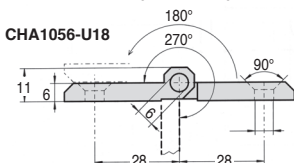

CHA1056-U18

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc. Prezzo		-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Fissaggio	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
CHA1056-U20	Perni M8	✓	28,21 €
CHA1056-U18	Fori fresati M6	✓	26,89 €
CHA1056-U16	Perni M8 M6	✓	26,33 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CHA135

Cerniera ad avvitare,
135 gradi




ATZY

Antivibrante elastico
sgolato, Acciaio



CT

Giunto cardanico
telescopico,
Sollecitazioni normale

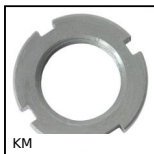

KM

Cuscinetti a sfere -
Accessorio, Ghiera KM



CHAR7520

Cerniera a molla,
avvitabile




PRF19_E

Squadra di giunzione,
PRF19 a PRF32



CHA1056_U20

Cerniera ad avvitare,
Sezione 90X60

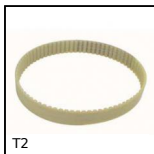

T2

Cinghia di
posizionamento T,
T2.5 Poliuretano
armatura in acciaio



PSG3

Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio



GB-RA

Ingranaggio dritto
ottone, Ottone



T5M T10M

Cinghia aperta al
metro tipo T, T10



PPC55

Piastrina con anello,
Inox

Prodotti correlati



CHAC4040SS

Cerniera, Quadrata
con rivetto e fori