

Cerniera ad avvitare

Stock


CHAU

Per porta a incasso


- Materiali:

Cerniera ad avvitare zama

Asse e perni modellati inox

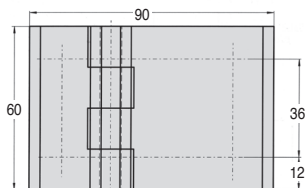


CHA1056-U20

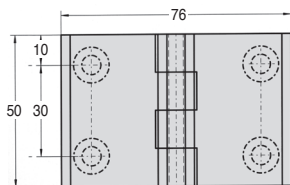


CHA1056-U16


CHA1056-U18

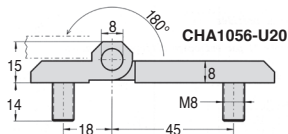

CHA1056-U20

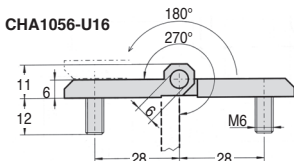

CHA1056-U16

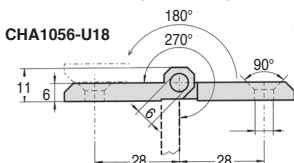

CHA1056-U18

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc. Prezzo		-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Fissaggio	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
CHA1056-U20	Perni M8	✓	28,21 €
CHA1056-U18	Fori fresati M6	✓	26,89 €
CHA1056-U16	Perni M8 M6	✓	26,33 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



HTD8M-BAR

Barra dentata per cinghia RPP, HTD8



PRS50

Piede snodato tutto inox Ø50, Ø 50



VTSM

Ball head screws Hygienic Design®, Inox



TUBE25_25

Tubo quadrato, Alluminio



WBGV

Anello di sollevamento, Con grillo ad avvitare



PDM_PDV

, by metal detectors



ACLEFS

Elementi di ancoraggio, Regolabile



BPM

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Inox 303



BLHB50

Rinvio angolare ad albero cavo, fino a 30 Nm



MBEX

Riduttore manuale, Manovella estremità esagonale



BPHT

Sfera portante fissaggio con perno filettato, Forte



PCS62

Pignone a catena - acciaio, 15.875 (DIN 10B-1)

Prodotti correlati



CHAC4040SS

Cerniera, Quadrata con rivetto e fori