

Cerniera ad avvitare


Stock

CHAU


Per porta a incasso

- Materiali:


Cerniera ad avvitare zama
Asse e perni modellati inox

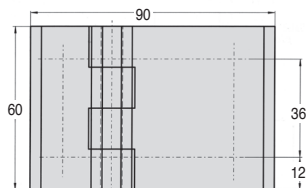


CHA1056-U20

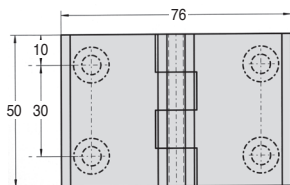

CHA1056-U16
CHA1056-U18

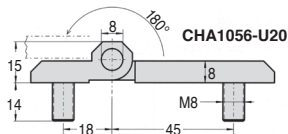

CHA1056-U20

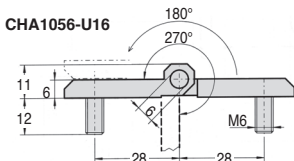

CHA1056-U16



CHA1056-U18

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc. Prezzo		-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Fissaggio	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
CHA1056-U20	Perni M8	✓	28,21 €
CHA1056-U18	Fori fresati M6	✓	26,89 €
CHA1056-U16	Perni M8 M6	✓	26,33 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



VCMB

Vite di giunzione
metallo/legno, Inox

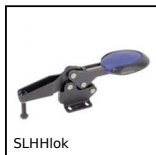

SLHHlok

Bloccaggio a leva, A
leva orizzontale / base
orizzontale



HTD8M-BAR

Barra dentata per
cinghia RPP, HTD8




CLB_M

Maniglia a ripresa,
Zamak



GMK17_BROSSE

Spazzola, Per
imbottigliamento e
imballaggio

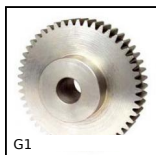

G1

Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2



SBF

Sealed flange bearing
unit for Food Industry,
cover



PR820

Ruota di rinvio, Serie
820 e 815



RPP

Piastra di giunzione
per cinghia RPP, RPP8



MHWC

Giunto flessibile a
dischi doppi, Disco



CHA1056_U4

Cerniera ad avvitare,
Sezione 40X40



DILC

Indexing plunger with
cam, with cam

Prodotti correlati



CHAC4040SS

Cerniera, Quadrata
con rivetto e fori