

Cerniera ad avvitare

Stock

CHAU

Per porta a incasso

- Materiali:

CHA1056-U4, CHA1056-U6:





Cerniera ad avvitare zamak

Perni M5 modellati e asse inox

CHA1056-U6SS: inox

CHA1056-U6PA, CHA1056-U4PA : poliammide nero

Anche in
versione inox

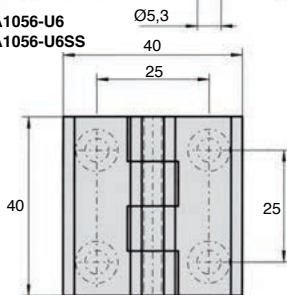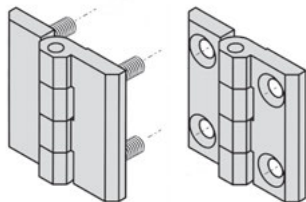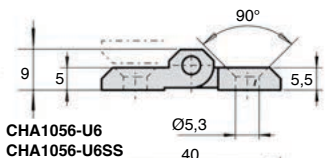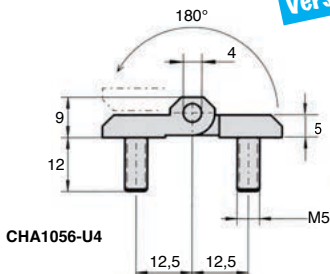

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Fissaggio	Materiale	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
CHA1056-U4	Perni M5	Zama	✓	15,96 €
CHA1056-U6	Fori fresati Ø5,3	Zama	✓	11,39 €
CHA1056-U6SS	Fori fresati Ø5,3	Inox	✓	27,25 €
CHA1056-U4PA	Perni M5	Poliammide	-	12,85 €
CHA1056-U6PA	Fori fresati Ø5,3	Poliammide	✓	8,52 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



WJUM10
Pattino Drylin® W,
Pattino



Gdal
Giunto cardanico
doppio serie eco,
Sollecitazioni leggere



MPB
Distanziatore
esagonale, Ottone



T5M T10M
Cinghia aperta al
metro tipo T, T10
Poliuretano armatura
in acciaio



HTD8M_20
Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD8 Acciaio



CHMR90
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
540 Nm



RFK48C
Riduttore ipoide inox,
fino a 350 Nm



CABPVC
Cavo acciaio
galvanizzato con PVC
trasparente, Acciaio
galvanizzato ...



DOG258
Motoriduttore DC 12V
e 24V DC, da 12 a 15



HW_HT
Guida su semi-binari,
Binario



GGP
Vite ad alette,
Tecnopolimero con



MACss
Moschettone inox,
Inox

Prodotti correlati



CHA1056_U20
Cerniera ad avvitare,
Sezione 76x50



CHA35
Cerniera ad avvitare,
Cerniera



CHAEss
Cerniera estetica, Inox