

Cerniera ad avvitare

Stock

CHAU

Per porta a incasso

- Materiali:

CHA1056-U4, CHA1056-U6:

Cerniera ad avvitare zamak





Perni M5 modellati e asse inox

CHA1056-U6SS: inox

CHA1056-U6PA, CHA1056-U4PA : poliammide nero



Anche in versione inox

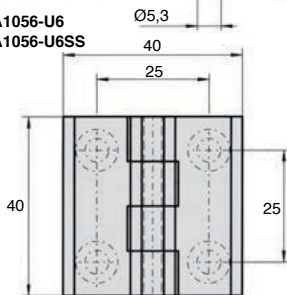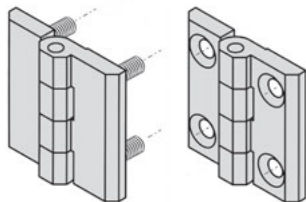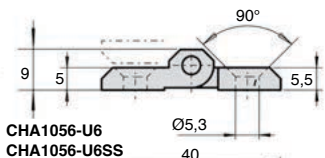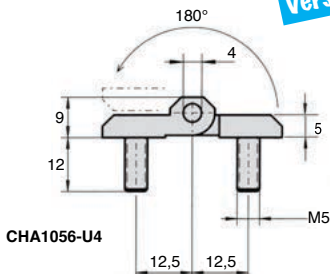

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta


Codice	Fissaggio	Materiale	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
CHA1056-U4	Perni M5	Zama	✓	15,96 €
CHA1056-U6	Fori fresati Ø5,3	Zama	✓	11,39 €
CHA1056-U6SS	Fori fresati Ø5,3	Inox	✓	27,25 €
CHA1056-U4PA	Perni M5	Poliammide	-	12,85 €
CHA1056-U6PA	Fori fresati Ø5,3	Poliammide	✓	8,52 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)

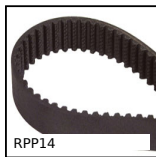

Cinghia di trasmissione RPP, RPP14



Attrezzo di bloccaggio a tirante, A tirante verticale - acciaio



Simple support base (bipod), Plastic



Cuscinetti a sfere - Accessorio, Ghiera KM



Caletatore di bloccaggio, Coppia media/elevata



Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato



Pignone tendicatena, Ruota dentata in acciaio



Guide telescopiche acciaio, Estensione extra



Catena a tapparella dritta, Stretta serie 820



Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303



Tappo per tubo quadrato con inserto maschiato, Con inserto maschiato

Prodotti correlati



Cerniera ad avvitare, Sezione 76x50



Cerniera ad avvitare, Cerniera



Cerniera estetica, Inox