

# Cerniera ad avvitare

Stock

## CHAU

## Per porta a incasso

### - Materiali:

**CHA1056-U4, CHA1056-U6:**





Cerniera ad avvitare zamak

Perni M5 modellati e asse inox

**CHA1056-U6SS:** inox

**CHA1056-U6PA, CHA1056-U4PA :** poliammide nero

Anche in  
versione inox

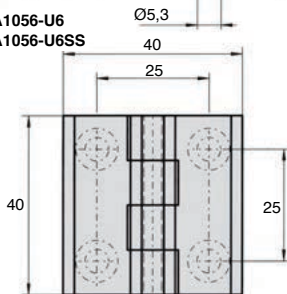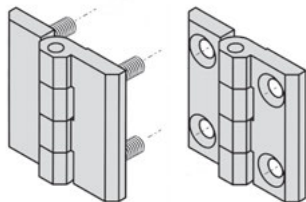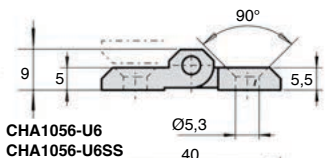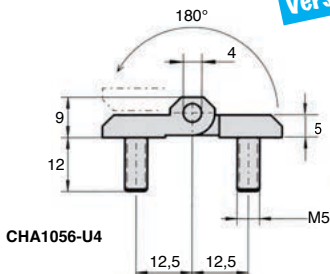

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Fissaggio	Materiale	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
CHA1056-U4	Perni M5	Zama	✓	15,96 €
CHA1056-U6	Fori fresati Ø5,3	Zama	✓	11,39 €
CHA1056-U6SS	Fori fresati Ø5,3	Inox	✓	27,25 €
CHA1056-U4PA	Perni M5	Poliammide	-	12,85 €
CHA1056-U6PA	Fori fresati Ø5,3	Poliammide	✓	8,52 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PTGR

Puleggia folle, Per cinghia tonda



SBF

Sealed flange bearing unit for Food Industry, cover



PCS62

Pignone a catena - acciaio, 15.875 (DIN 10B-1)



ETss

Giunto cardanico telescopico inox, Sollecitazioni leggere



GE32

Chiusura a leva rigida ad anello, Standard



BPTR

Tappo per tubo tondo, Standard



RJA00\_28

Guarnizione in gomma, Da agganciare



E50

Riduttore a rinvio angolare, da 3 a 41 Nm



RBGpl

Ruota girevole a doppio bloccaggio, Acciaio - gomma



CHAL3

Cerniera piana, Acciaio



RPCplss

Ruota girevole a doppio bloccaggio, Inox - poliammide



P70

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 164 Nm

## Prodotti correlati



CHA1056\_U20

Cerniera ad avvitare, Sezione 76x50



CHA35

Cerniera ad avvitare, Cerniera



CHAEss

Cerniera estetica, Inox