

Cerniera ad avvitare

Stock

CHAU

Per porta a incasso

- Materiali:

CHA1056-U4, CHA1056-U6:

Cerniera ad avvitare zamak





Perni M5 modellati e asse inox

CHA1056-U6SS: inox

CHA1056-U6PA, CHA1056-U4PA : poliammide nero



Anche in
versione inox

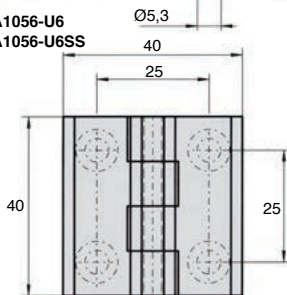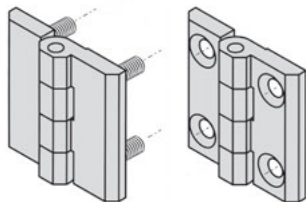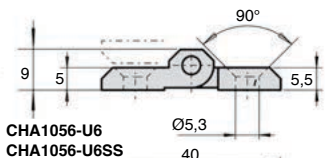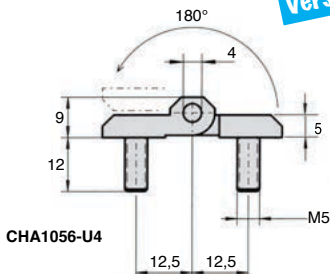

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Fissaggio	Materiale	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
CHA1056-U4	Perni M5	Zama	✓	15,96 €
CHA1056-U6	Fori fresati Ø5,3	Zama	✓	11,39 €
CHA1056-U6SS	Fori fresati Ø5,3	Inox	✓	27,25 €
CHA1056-U4PA	Perni M5	Poliammide	-	12,85 €
CHA1056-U6PA	Fori fresati Ø5,3	Poliammide	✓	8,52 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



GAL48_OMNI

Ruota per trasportatore, Omnidirezionale



HLU

Volantino con razze, Alluminio



PRF_GAL

Rotella per profilo alluminio, Rotella cava $\varnothing 12$




CHB

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 73 Nm



ACL

Angolare, Angolare orientabile

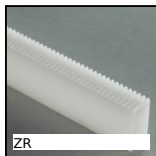

ZR

Cremagliera in plastica, Delrin



CHAM5270SS

Cerniera ad avvitare inox, Marine



PTA150

Piede snodato con base stampata $\varnothing 150$, $\varnothing 150$



CHM50

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a



G0

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio



PTA80

Piede snodato con base stampata $\varnothing 80$, \varnothing



RTE

Rotex®, elastico, ghisa

Prodotti correlati



CHA1056_U20

Cerniera ad avvitare, Sezione 76x50



CHA35

Cerniera ad avvitare, Cerniera



CHAEss

Cerniera estetica, Inox