

 

CHAM

Per porta incassata

- Perno rivettato
- Materiale :
Inox 304
- Finitura lucida

Vantaggi

- Ottima resistenza alla corrosione

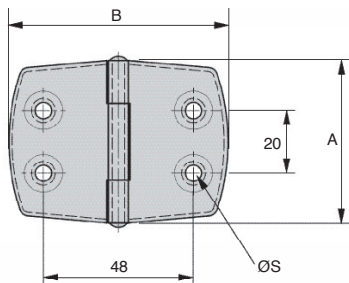

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codici	A	B	C	ØD	ØS	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 5
CHAM5270/SS	52	70	1,2	4	5,2	44	✓	14,42 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



ETGamme

Molla di trazione
DIN2097, DIN 2097



CHTRP

Riduttore a rinvio
angolare a L o a T,
fino a 75,7 Nm



CHA225

Cerniera ad avvitare,
225 gradi



CAP882

Catena a tapparella,
Larga serie 882



H3

Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Acciaio 20NCD2



ZG4

Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)



PSG085

Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 303



BCAss

Boccola scanalata
Inox, Inox



RBS

Rondella elastica ,
Acciaio



RCC_RCX

Rondella sferica -
DIN6319, convessa



MSP19

Inserto con piastrina a
incollare



EHD06

Riduttore coassiale,
da 8 a 19 Nm

Prodotti correlati



CHA38_SS

Cerniera su facciata
ad avvitare inox, Su
facciata