

 

CHAM

Per porta incassata

- Perno rivettato
- Materiale :
Inox 304
- Finitura lucida

Vantaggi

- Ottima resistenza alla corrosione

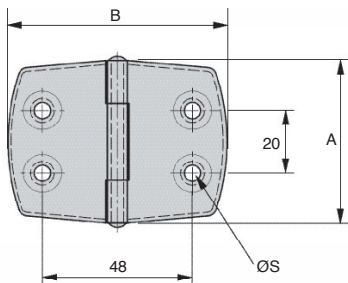

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codici	A	B	C	ØD	ØS	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 5
CHAM5270/SS	52	70	1,2	4	5,2	44	✓	14,42 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...




M1

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio temprato



PRF-SMA

Sistema di chiusura per profili alluminio, Easily adjustable lock

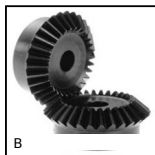


B

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 1:1



HD

Giunto cardanico doppio ad aghi, Sollecitazioni intense

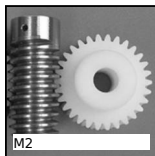

M2

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



LRR-53

Chiavistello con bloccaggio, Lucchetto a molla acciaio



PGM52-M4

Maniglia a ponte, Ottone



TK

Manicotto a sfere autoallineante Topball, Autoallineante,



OP2

Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 3



S20

Supporto corto per manicotto aperto a



DB

Ingranaggio conico in acciaio, 2:1



LQT

Chiusura a sfera, Chiusura rapida

Prodotti correlati



CHA38_SS

Cerniera su facciata ad avvitare inox, Su facciata