


- Superfici lucide
- Cerniera ad avvitare
- Materiale:
Inox 304

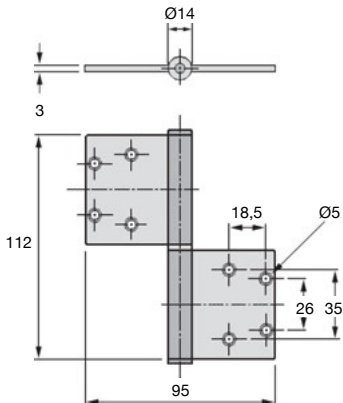

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	25+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	

Codice	Descrizione	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
CHA-GC-14/SS	con alette centrate	✓	41,89 €

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



HRV

Sistema di guida su binario a V Simple Select®, Binario con carrello



RT61ss

Calettatore di bloccaggio, Coppia media/bassa



PRF4545_P

Profilato alluminio per camera bianca, 45 x 45 mm



PRF_CH

Catena porta cavo, Supplied in metre lengths



PAMF120

Articulated fixable foot, pressed bolt-down base Ø 120, Ø 120



DOMI30

Accessori di collegamento, Kit di fissaggio



BDP2R

Braccio di reazione, Serraggio rinforzato



PW_PWG1

Vite senza fine di precisione, Acciaio




GE

Chiusura a leva, Standard




PSG08S

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316

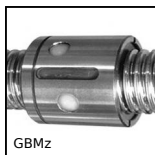

GBMz

Dado per vite a sfere, Dado cilindrico a circuiti multipli

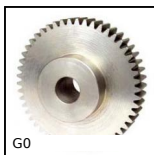

G0

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2

Prodotti correlati



CHA_GC_9SS

Cerniera a bandiera inox, A saldare



CHA_GC_9SS

Cerniera (tutto inox), A saldare



CHAGC-AL

Cerniera ad avvitare, Sfilabile