

A saldare

CHAGC_{SS}
CHAGD_{SS}

- Cerniera a saldare



- Materiali:

Corpo: inox 316

Asse: inox


Vantaggi

- Permette uno smontaggio facile del battente

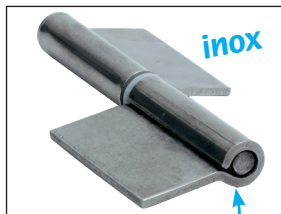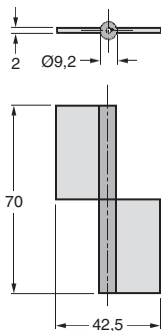

CHA-GC

Alette
centrate rispetto
al perno

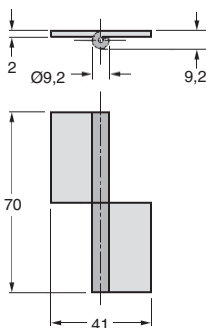

CHA-GD

Alette
a filo perno

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	25+
Sc. Prezzo		-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Descrizione	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
CHA-GC-9/SS	con alette centrate	✓	16,41 €
CHA-GD-9/SS	con alette a filo perno	✓	15,75 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



YG4

Ingranaggio dritto
PRESTAZIONE, Acciaio
35NCD6



CHAR7520

Cerniera a molla,
avvitabile



RAM30

Riduttore manuale,
Rinvio angolare



PW_PWG1

Ruota di precisione,
Bronzo



VTLB

Three-lobed knob,
Thermoplastic / Brass
or stainless steel
insert




HBM

Manicotto filettato di
bloccaggio, Montaggio
e regolazione rapidi



BPL

Sfera portante con
flangia, Leggero

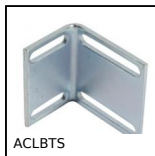

ACLBTS

Sistema di chiusura
per profili alluminio,
Squadra per blocca
porta ...



MSP19

Inserto con piastrina a
incollare



HBM

Guida su semi-binari,
Boccola di regolazione



HG6-ECO

Ingranaggio dritto
acciaio - serie ECO,



NPTR

Morsetto, Regolabile

Prodotti correlati



CHA_GC_145S

Cerniera a bandiera
inox, Ad avvitare



CHA_GC_95S

Cerniera (tutto inox),
A saldare



CHAGC-AL

Cerniera ad avvitare,
Sfilabile



CHAGC-AL

Cerniera ad avvitare,
Sfilabile