

Cerniera **invisibile** acciaio o **inox** Stock Inx

CHINV Montaggio ad incasso o sporgente

- Cerniera invisibile a scomparsa




- Apertura 90°
- Materiale :
Acciaio zincato con perni
e bielletta in inox 430
Inox 316L

Vantaggi


- Invisibile a porta chiusa

Montaggio



- Per montaggio ad incasso o sporgente
- Per montaggio a destra o a sinistra
- Per montaggio con asse verticale
o orizzontale

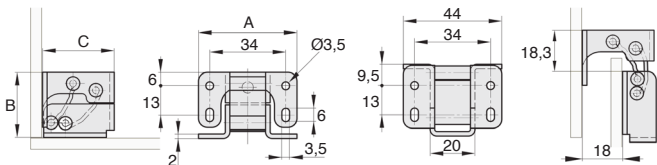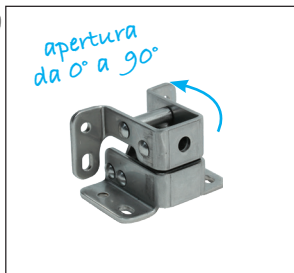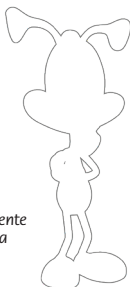

Montaggio porta ad incasso

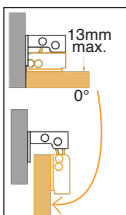

Montaggio porta sporgente

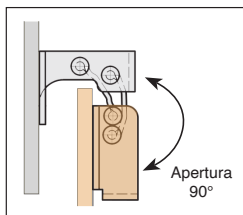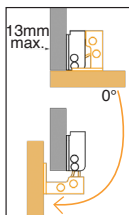

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Materiale	Finzione	A	B	C	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. 1 à 5
CHINV-4429	acciaio	zingué	44	29	32	64	✓	18,51 €
CHINV-4429/SS	Inox 316L	brut	44	29	32	64	-	31,04 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



EKG5

Giunto senza gioco Gerwah®, da 0.5 a 35Nm



PCS50

Pignone a catena - acciaio, 12.7mm (DIN08B-1)



ACLRP

Rullo per profilati, Con cuscinetto a sfere



PTA50

Piede snodato con base stampata Ø50, 4000N



PSG05S

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316



BLHT60

Rinvio angolare a T, da 26 a 70 Nm



PSG125S

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303



MAX22

Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 0,07 a 0,2Nm



BOX-TOR-TOOL

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, Extraction



GALRUB

Rullo per trasportatore, Caucciù



DOMI50

Slitta di regolazione Domino 50, Slitta DOMILINE 50



D19 D29

Molla di compressione al metro acciaio, al metro

Prodotti correlati



CHINV

Cerniera invisibile, Invisibile - Apertura fino a 90°



CHINV2

Cerniera invisibile, Invisibile - Apertura fino a 125°