

Cerniera **invisibile** acciaio o **inox** Stock Inx

CHINV Montaggio ad incasso o sporgente

- Cerniera invisibile a scomparsa




- Apertura 90°
- Materiale :
Acciaio zincato con perni
e bielletta in inox 430
Inox 316L

Vantaggi


- Invisibile a porta chiusa

Montaggio



- Per montaggio ad incasso o sporgente
- Per montaggio a destra o a sinistra
- Per montaggio con asse verticale
o orizzontale

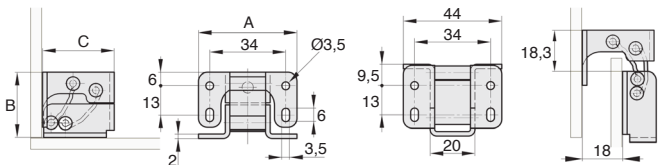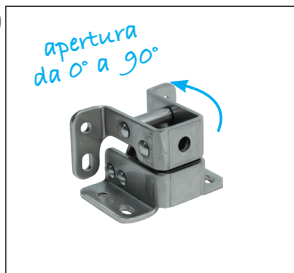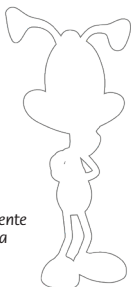

Montaggio porta ad incasso

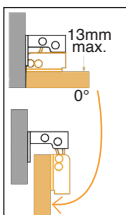

Montaggio porta sporgente

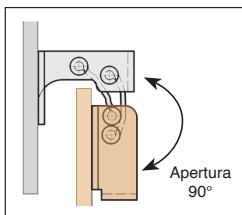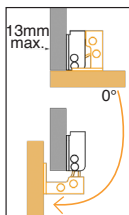

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Materiale	Finzione	A	B	C	Massa (g)	Prezzo unit.	
							Stock*	1 à 5
CHINV-4429	acciaio	zingué	44	29	32	64	✓	18,51 €
CHINV-4429/SS	Inox 316L	brut	44	29	32	64	-	31,04 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BPHF

Sfera portante, Forte



PTA150

Piede snodato con base stampata Ø150, Ø 150



SLHHlok

Bloccaggio a leva, A leva orizzontale / base orizzontale



TCLar

Tenditore per catena automatico, Con pattino largo



V3RA_PTR

Volantino a tre razze, Poliammide



ADSR

Giunto senza gioco Gerwah®, da 12.5 a 525Nm



CAP820

Catena a tapparella dritta, Stretta serie 820



APB_F

Perno di fissaggio per morsetti, Filettato



BTESS

Tenditore automatico universale per tenditore, Per



T25-6ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica -



PRF4590_E

Squadra di giunzione, PRF4590



NPTF30

Morsetto di collegamento, Fisso Ø14 a Ø20

Prodotti correlati



CHINV

Cerniera invisibile, Invisibile - Apertura fino a 90°



CHINV2

Cerniera invisibile, Invisibile - Apertura fino a 125°