

Altri prodotti...



CLASS

Maniglia a ripresa - maschio, Inox



HTD14M_85

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD14 Ghisa



ACLLPP

Sistema di chiusura, Chiusura a molla




MFBS

Giunto a soffietto Inox, Inox - con vite a pressione




LRM2

Dado trapezoidale, Bronzo - 2 filetti

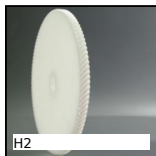

H2

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata ...

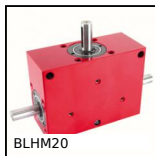

BLHM20

Rinvio angolare, fino a 1.77 Nm



AT5M AT10M

Cinghia aperta al metro tipo AT, AT5 Poliuretano armatura in acciaio



DOMI80

Accessori di collegamento, Piastra



CMM

Testa a snodo maschio DIN ISO12240-4, Acciaio / bronzo



E15

Riduttore a rinvio angolare, da 0.40 a 2.53 Nm



MSP3815

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, rettangolare con dado

Prodotti correlati



CHMX_CHMDX

Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM, Albero se...



CHMBR

Braccio di reazione, Braccio di reazione per riduttori CHM e CHMR



P45

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 40 Nm



P55

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm